

EtherNet/IP™




NEW

ETHERLINE® Cat.6_A Flex Patch cables

備考

- ・ 其他タイプはwww.lappgroup.com/assemblyfinderから注文可能。また特注品は別途お問合せください。

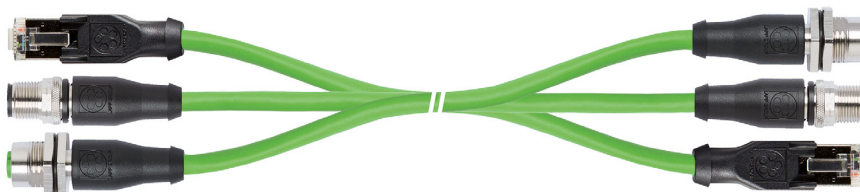

利点

- ・ パッチケーブル用途のみ (最大60m)
- ・ プラグアンドプレイによる柔軟な接続ソリューション

適用範囲

- ・ 10Gbit/sではCat.6A認定
- ・ M12 Xコードコネクタ、IEC 61076-2-109に準拠
- ・ RJ45コネクタ、IEC 60603-7-51に準拠

製品の特長

- ・ Cat.6_A およびクラスE_Aに準拠した要件に適合

製品の構成

- ・ 編組導体、4x2x AWG26/7
- ・ ツイストペア構造により、ほとんど干渉のない動作(デカップリング)が可能。
- ・ 高品質、ダブルシールドによりEMIのある場所での高伝送信頼性を保証
- ・ アウターシース: PUR化合物、ハロゲンフリー、直径6.4mm
- ・ 色: 緑(RAL 6018に基づく)

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Class-Description: 銅製パッチコード(ツイストペア)、産業用
	最小曲げ半径 固定使用: 4 x 外径 可動使用: 10 x 外径以上
IP	保護等級 M12: IP 67 RJ45: IP 20
	温度範囲 可動使用: -30°C~+80°C (M12) 可動使用: -40°C~+70°C (RJ45)
	コーディング M12: X-Standard

		RJ45	M12、プラグ、ストレート	M12、ソケット、ストレート	オープンエンド
	長さ	型番			
RJ45	0.5m	2172362	2172380	2172389	2172371
	1.0m	2172363	2172381	2172390	2172372
	2.0m	2172364	2172382	2172391	2172373
	3.0m	2172365	2172383	2172392	2172374
	5.0m	2172366	2172384	2172393	2172375
	10.0m	2172368	2172386	2172395	2172377
	20.0m	2172370	2172388	2172397	2172379
M12、プラグ、ストレート	0.5m	2172380	2172326	2172335	2172317
	1.0m	2172381	2172327	2172336	2172318
	2.0m	2172382	2172328	2172337	2172319
	3.0m	2172383	2172329	2172338	2172320
	5.0m	2172384	2172330	2172339	2172321
	10.0m	2172386	2172332	2172341	2172323
	20.0m	2172388	2172334	2172343	2172325
M12、ソケット、ストレート	0.5m	2172389	2172335	2172344	2172353
	1.0m	2172390	2172336	2172345	2172354
	2.0m	2172391	2172337	2172346	2172355
	3.0m	2172392	2172338	2172347	2172356
	5.0m	2172393	2172339	2172348	2172357
	10.0m	2172395	2172341	2172350	2172359
	20.0m	2172397	2172343	2172352	2172361

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。詳細値(公差など)は提供可能です。
その他長さの特注可能です。