



EPIC®ドッキングフレーム



備考

- ・ 制御盤用取付けシステム
- ・ インサートを水上で取付ける場合

適用範囲

- ・ 制御盤製造
- ・ 風力発電所

製品の特長

- ・ 1つのパーツの同梱物: フレーム1つ + ネジ4本
- ・ フレームに適合する特殊ネジ
- ・ 引き込み範囲(xおよびy軸: + - 1.5mm)

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002312
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
 コンタクトインサートホルダ (産業用コネクタ)



材質
 ドッキングフレーム: ステンレス
 ネジ: 亜鉛メッキスチール




機械の運転サイクル
 500

型番	製品名	バージョン	ピース / PU
EPIC®ドッキングフレーム			
44429440	H-B 6 DF	4個の固定ネジがそれぞれ付属	2
44429441	H-B 10 DF	4個の固定ネジがそれぞれ付属	2
44429442	H-B 16 DF	4個の固定ネジがそれぞれ付属	2
44429443	H-B 24 DF	4個の固定ネジがそれぞれ付属	2

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

EPIC® QUICK & EASY取付けシステム

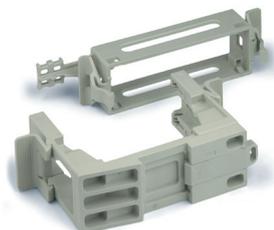

備考

- ・ 制御盤用取付けシステム

適用範囲

- ・ 制御盤製造

製品の特長

- ・ DIN EN 50022に準拠したトップハットレールへのインサート取付け用
- ・ 一式または単一部品として使用可能(最上部はケーブルコネクタ用、最下部はDINレールへの取付け)
- ・ QUICK & EASY top partは、ハウジングタイプH-B 6、H-B 10、H-B 16、H-B 24に対応可能です。各インサートタイプに最適なサイズ(コンタクト数)は、コネクタハウジング(H-B 6 ..H-B 24)にリストされています。

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002312
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
 コンタクトインサートホルダ (産業用コネクタ)



可燃性
 UL94 V-0



機械の運転サイクル
 50

型番	製品名	材質	バージョン	ピース / PU
QUICK & EASY removal tool				
10027000	EPIC® H-B 6 Q+E Set	ポリカーボネイト	一式、インサートサイズH-B 6用	1
10027100	EPIC® H-B 10 Q+E Set	ポリカーボネイト	一式、インサートサイズH-B 10用	1
10027200	EPIC® H-B 16 Q+E Set	ポリカーボネイト	一式、インサートサイズH-B 16用	1
10027300	EPIC® H-B 24 Q+E Set	ポリカーボネイト	一式、インサートサイズH-B 24用	1
QUICK & EASY top part				
10027410	EPIC® H-B 6 Q+E上部	ポリカーボネイト	インサートサイズH-B 6用	10
10027510	EPIC® H-B 10 Q+E上部	ポリカーボネイト	インサートサイズH-B 10用	10
10027610	EPIC® H-B 16 Q+E上部	ポリカーボネイト	インサートサイズH-B 16用	10
10027710	EPIC® H-B 24 Q+E上部	ポリカーボネイト	インサートサイズH-B 24用	10
QUICK & EASY bottom part				
10027810	EPIC® H-B 6-24 Q+E下部	ポリカーボネイト	インサートサイズH-B 6~24用	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

ハウジングH-AおよびH-B用EPIC®フラットガスケット



EPIC®固定ネジ



適用範囲

- EPIC®角形コネクタを効果的に使用するためのアクセサリ

製品の特長

ハウジングH-AおよびH-B用EPIC®フラットガスケット

- パネル取付ベースのスペア部品としてのフラットガスケット

EPIC®固定ネジ

- H-A 3ハウジングにインサートを固定するためのスペアパーツ

テクニカルデータ

- 区分 ETIM 5/6
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ハウジング (産業用コネクタ)

型番	製品名	ピース / PU
パネル取付ベースH-A用フラットガスケット		
10607100	パネル取付ベースH-A 3用フラットガスケット	10
10607200	パネル取付ベースH-A 10用フラットガスケット	10
10607300	パネル取付ベースH-A 16用フラットガスケット	10
10607600	パネル取付ベースH-A 32用フラットガスケット	10
パネル取付ベースH-B用フラットガスケット		
10051000	パネル取付ベースH-B 6用フラットガスケット	10
10051200	パネル取付ベースH-B 10用フラットガスケット	10
10051400	パネル取付ベースH-B 16用フラットガスケット	10
10051600	パネル取付ベースH-B 24用フラットガスケット	10
10052000	パネル取付ベースH-B 32/H-A 48用フラットガスケット	10
10052200	パネル取付ベースH-B 48用フラットガスケット	10
固定ネジ		
44423017	Oリング付きネジ、EPIC H-A 3/4、H-D7/8、H-Q 5用	10
44423041	Oリング付きネジ、EPIC H-A 3/4、H-D7/8、H-Q 5用	10
44423018	EPIC® STAネジ	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

EPIC®コーディング部品



適用範囲

- EPIC®角形コネクタを効果的に使用するためのアクセサリ

製品の特長

- 角形コネクタインサートの場合は、1つ以上の固定ネジをキーピンに置き替えることができます。これにより、コーディングが容易になります。
- 角形コネクタインサートでは、片側の固定ネジがガイドピンに置き換え反対側のネジ

がガイドソケットに置き換えます。これにより、さまざまなコーディングが可能になります。また、コネクタには完全なガイドがあるため、曲がった組み付けを防止する効果があります。

- これらのインサートにより、H-A 3/H-A 4コードピンがソケットコンタクトに押し込まれます。その結果対応するピンコンタクトが除去されます。つまり、1つの電気コンタクトが失われます。

テクニカルデータ

- 区分 ETIM 5/6
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002311
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: コーディング部品 (産業用コネクタ)

型番	製品名	ピース / PU
EPIC® H-A 3/4コードピン		
10451400	EPIC® H-A 3/4コードピン	50
キーピン		
10019000	EPIC®キーピン	50
ガイドピン、ガイドソケット		
11281000	EPIC®ガイドソケット	50
11280000	EPIC®ガイドピン	50
EPIC® H-Q 12コードピン		
44424052	EPIC® H-Q 12キーピン	20

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。



EPIC®保護カバーH-A 3



EPIC®保護カバーH-A



EPIC®保護カバーH-B



テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6
	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002314
	ETIM 5.0/6.0 Class-Description: キャップ (産業用コネクタ)

製品の特長

EPIC®保護カバーH-A 3

- ・ 熱可塑性プラスチックおよび金属製の保護カバー、H-A 3ハウジング用
- ・ マウンティングベースまたは壁へのネジ留め用ケーブルラグ付き留めひも
- ・ ケーブル固定用可変ループ付き留めひも

EPIC®保護カバーH-A

- ・ マウンティングベースまたは壁へのネジ留め用ケーブルラグ付き留めひも
- ・ ケーブル固定用可変ループ付き留めひも
- ・ 熱可塑性プラスチック製の保護カバー、H-A 10、H-A 16、H-A 32、H-A 48ハウジング用

EPIC®保護カバーH-B

- ・ マウンティングベースまたは壁へのネジ留め用ケーブルラグ付き留めひも
- ・ ケーブル固定用可変ループ付き留めひも
- ・ 熱可塑性プラスチック製の保護カバー、H-B 6、H-B 10、H-B 16、H-B 24、H-B 32ハウジング用

型番	製品名	バージョン	ボルト	コードの固定	クランプ	材質	ピース / PU
H-A 3パネル取付ベース、表面実装ベース、オス型またはメス型インサート付きケーブルカブラーフード用							
10513000	H-A 3 MDBF-S	ハウジングH-A 3用、オス型インサート付き	2	圧着端子付き		金属	10
10513100	H-A 3 MDBF-B	ハウジングH-A 3用、メス型インサート付き	2	圧着端子付き		金属	10
H-A 3パネル取付ベース、表面実装ベース、オス型インサート付きケーブルカブラーフード用							
10430000	H-A 3 KDB-S	ハウジングH-A 3用、オス型インサート付き	2			プラスチック	10
10430400	H-A 3 KDBF-S	ハウジングH-A 3用、オス型インサート付き	2	圧着端子付き		プラスチック	10
H-A 3パネル取付ベース、表面実装ベース、メス型インサート付きケーブルカブラーフード用							
10430300	H-A 3 KDB-B	ハウジングH-A 3用、メス型インサート付き	2			プラスチック	10
10430100	H-A 3 KDBF-B	ハウジングH-A 3用、メス型インサート付き	2	圧着端子付き		プラスチック	10
ボルト付き(H-A 10-32パネル取付ベース、表面実装ベース、ケーブルカブラーフード用)							
10457700	H-A 10 KDB	ハウジングH-A 10用	2	-		プラスチック	5
10469700	H-A 16 KDB	ハウジングH-A 16用	2			プラスチック	5
10481700	H-A 32 KDB	ハウジングH-A 32用	4			プラスチック	5
10457500	H-A 10 KDBF	ハウジングH-A 10用	2	圧着端子付き		プラスチック	5
10469500	H-A 16 KDBF	ハウジングH-A 16用	2	圧着端子付き		プラスチック	5
10481500	H-A 32 KDBF	ハウジングH-A 32用	4	圧着端子付き		プラスチック	10
レバー付き、H-A 10-32フード用							
10457800	H-A 10 KDT	H-A 10フード用			2スナップインフック	プラスチック	5
10469800	H-A 16 KDT	H-A 16フード用			2スナップインフック	プラスチック	5
10481800	H-A 32 KDT	H-A 32フード用			4スナップインフック	プラスチック	5
10457600	H-A 10 KDTF	H-A 10フード用		ループ付き	2スナップインフック	プラスチック	5
10469600	H-A 16 KDTF	H-A 16フード用		ループ付き	2スナップインフック	プラスチック	5
10481600	H-A 32 KDT	H-A 32フード用		ループ付き	4スナップインフック	プラスチック	10
ボルト付き(H-B 6-24パネル取付ベース、表面実装ベース、ケーブルカブラーフード用)							
10015000	H-B 6 KDB	ハウジングH-B 6用	2	ループ付き		プラスチック	10
10047000	H-B 10 KDB	ハウジングH-B 10用	4	ループ付き		プラスチック	10
10087000	H-B 16 KDB	ハウジングH-B 16用	4	ループ付き		プラスチック	5
10118000	H-B 24 KDB	ハウジングH-B 24用	4	ループ付き		プラスチック	5
レバー付き、H-B 6-24フード(ボルト付き)用							
10016500	H-B 6 KDT	H-B 6フード用		ループ付き	シングルレバー	プラスチック	10
10048500	H-B 10 KDT	H-B 10フード用		ループ付き	ダブルレバー	プラスチック	10
10088500	H-B 16 KDT	H-B 16フード用		ループ付き	ダブルレバー	プラスチック	5
10119500	H-B 24 KDT	H-B 24フード用		ループ付き	ダブルレバー	プラスチック	5
ボルト付き(H-B 6-24フード(レバー付き)用)							
10015100	H-B 6 KDBP	H-B 6フード用	2	ループ付き		プラスチック	10
10047100	H-B 10 KDBP	H-B 10フード用	4	ループ付き		プラスチック	10
10087100	H-B 16 KDBP	H-B 16フード用	4	ループ付き		プラスチック	10
10118100	H-B 24 KDBP	H-B 24フード用	4	ループ付き		プラスチック	5
ボルト付き(H-B 10-32パネル取付ベース、表面実装ベース、ケーブルカブラーフード用)							
10048700	H-B 10 KDBF	ハウジングH-B 10用	2	ループ付き		プラスチック	10
10088700	H-B 16 KDBF	ハウジングH-B 16用	2	ループ付き		プラスチック	10
10118700	H-B 24 KDBF	ハウジングH-B 24用	2	ループ付き		プラスチック	10
10118020	H-B 32 / H-A 48 KDBF	ハウジングH-B 32/H-A 48用	4	ループ付き		プラスチック	10
レバー付き、H-B 10-24フード(ボルト付き)用							
10048600	H-B 10 KDTP	H-B 10フード用		ループ付き	シングルレバー	プラスチック	10
10088600	H-B 16 KDTP	H-B 16フード用		ループ付き	シングルレバー	プラスチック	10
10118600	H-B 24 KDTP	H-B 24フード用		ループ付き	シングルレバー	プラスチック	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

EPIC®カバープレート



D-Subインサート(1個)用EPIC®アダプタプレート



D-Subインサート(2個)用EPIC®アダプタプレート



EPIC®ロックレバー

テクニカルデータ

- ◆ ETIM 区分 ETIM 5/6
EPIC® Cover plates
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002309
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: アダプタープレート (産業用コネクタ)
- ◆ EPIC® Adapter plates for 1 D-Sub insert
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002309
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: アダプタープレート (産業用コネクタ)
- ◆ EPIC® Adapter plates for 2 D-Sub inserts
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002309
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: アダプタープレート (産業用コネクタ)
- ◆ EPIC® Locking levers for H-A, H-B
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ハウジング (産業用コネクタ)

類似製品

EPIC®カバープレート

- ・ SKINTOP® CUBE (722 ページ参照)
- ・ SKINTOP® CUBE MULTI (724 ページ参照)
- ・ SKINTOP® MULTI (721 ページ参照)

製品の特長

EPIC®カバープレート

- ・ パネル取付ベースハウジングタイプH-AおよびH-Bのパネル開口部カバー用

D-Subインサート(1個)用EPIC®アダプタプレート

- ・ H-Bハウジング内のD-Subインサートで使用

D-Subインサート(2個)用EPIC®アダプタプレート

- ・ H-Bハウジング内のD-Subインサートで使用

EPIC®ロックレバー

- ・ H-AおよびH-Bハウジングのスぺアパーツとしてのロックレバー

型番	製品名	バージョン	材質	ピース / PU
空きH-A,H-Bコネクタ穴用カバープレート				
71180200	H-A 3	H-A 3パネル取付ベースハウジング用		10
10018920	H-B 6	H-B 6パネル取付ベースハウジング用		10
10018921	H-B 10	H-B 10パネル取付ベースハウジング用		10
10018922	H-B 16	H-B 16パネル取付ベースハウジング用		10
10018923	H-B 24	H-B 24パネル取付ベースハウジング用		10
D-Subインサート1個用アダプタプレート				
11764200	H-B 6 / M-D 9	1 x D-Sub 9ピン用		10
11764202	H-B 6 / M-D 15	1 x D-Sub 15ピン用		10
11764300	H-B 10 / M-D 25	1 x D-Sub 25ピン用		10
11764400	H-B 16 / M-D 25	1 x D-Sub 25ピン用		10
D-Subインサート2個用アダプタプレート				
11764201	H-B 6 / 2xM-D 9	2 x D-Sub 9ピン用		10
11764203	H-B 6 / 2xM-D 15	2 x D-Sub 15ピン用		10
11764301	H-B 10 / 2xM-D 25	2 x D-Sub 25ピン用		10
シングルおよびダブルレバー、H-AおよびH-Bハウジング用				
10458000	H-A 10 LB	シングルレバー、H-A 10ハウジング用	鋼	10
10468000	EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QB	シングルレバー、H-A 16ハウジング用	鋼	10
10480100	H-A 32 QB	double lever for H-A 32 housing	鋼	10
10049000	H-B 10-24 QB	ダブルレバー、H-B 10 - 24ハウジング用	鋼	10
10017000	H-B 6 LB	シングルレバー、H-B 6ハウジング用	鋼	10
10017100	H-B 6 LB-K	シングルレバー、H-B 6ハウジング用	ステンレス鋼	10
10049100	H-B 10-24 QB-K	double lever for H-A 32 housing	ステンレス鋼	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

EPIC®カバープレート

- ・ SKINTOP® CUBE (722 ページ参照)

- ・ SKINTOP® CUBE MULTI (724 ページ参照)

- ・ SKINTOP® MULTI (721 ページ参照)