




SKINDICHT® SHV-M FKM

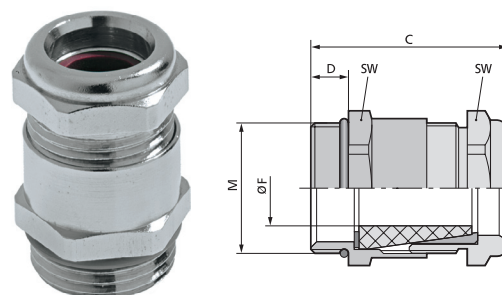

利点

- ・ 高温向け
- ・ 油、溶剤、酸、化学薬品への耐性
- ・ 防水性
- ・ 高いストレインリリーフ性能
- ・ 堅牢

適用範囲

- ・ 特殊な円錐形のFKMシールエレメントを備えた防水および耐熱ケーブルグランド
- ・ れんが造り
- ・ 下水処理施設
- ・ 洗車場

製品の構成

- ・ 1 コネクタ
- ・ 2つのワッシャー
- ・ 3 FKMシーリングコーン
- ・ 4真鍮コーン
- ・ 5つの圧縮ネジ

注記

- ・ 取付けナットを使用:SKINDICHT® SM-M
- ・ 記述例:
SHV-M-FKM 20/11/7
20 = メートル接続ネジ
11 = PG機能ネジ
7 = シーリングコーン開口部

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルグランド
	注意 設置寸法は付録T21に記載されています
	材質 本体: ニッケルメッキ真鍮 シーリングコーン: FKM Oリング: FKM
	保護等級 IP 68 - 10 bar
	温度範囲 -15°C~+200°C

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径F (mm)	機能ネジPG	SWレンチサイズ mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	有効開口部 F(mm)	ピース / PU
SKINDICHT® SHV-M FKM								
52105430	M 12 x 1,5	3,8 - 4,8	7	14,0 / 14,0	26,0	5	5	50
52105440	M 16 x 1,5	4,8 - 5,8	9	18,0 / 17,0	27,5	5	6	50
52105450	M 16 x 1,5	5,8 - 6,8	9	18,0 / 17,0	27,5	5	7	50
52105460	M 20 x 1,5	5,8 - 6,8	11	22,0 / 20,0	31,0	6	7	25
52105470	M 20 x 1,5	6,8 - 8,8	11	22,0 / 20,0	31,0	6	9	25
52105480	M 20 x 1,5	8,5 - 10,8	13,5	22,0 / 22,0	32,5	6	11	25
52105490	M 20 x 1,5	6,8 - 8,8	13,5	22,0 / 22,0	32,5	6	9	25
52105500	M 20 x 1,5	10,8 - 12,8	16	24,0 / 24,0	34,5	6	13	25
52105510	M 20 x 1,5	13,8 - 14,8	16	24,0 / 24,0	34,5	6	15	25
52105520	M 25 x 1,5	15,8 - 17,8	21	30,0 / 30,0	38,0	7	18	25
52105530	M 25 x 1,5	17,5 - 19,8	21	30,0 / 30,0	38,0	7	20	25
52105540	M 32 x 1,5	19,5 - 21,8	29	40,0 / 40,0	44,5	8	22	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ SKINDICHT® SM-M (744ページ参照)

