




SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M



SKINTOP® MS-M SKINTOP® MSR-M

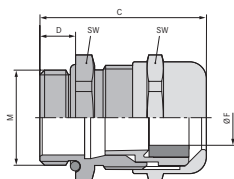

i 備考

- SKINTOP® MS-M (サイズ75 x 1.5 ~110 x 2)は、大径ケーブルの簡単な組立用に革新的な二重ラメラガセットを備えています。
- IP69認可を取得。高圧洗浄および温水での産業用機械に対する最も厳しい洗浄手順に耐えることが実証済みです。

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルグランド

注意
取付寸法およびトルクについては付録 T21を参照してください

認定
IP 69 (サイズM75 x 1.5以上の認可待ち)UL、CSA、DNV、VDE (サイズM90 x 2~M110 x 2の認可待ち)

材質
本体: ニッケルメッキ真鍮インサート:
ポリアミド製シールリング: CR オリング: NBR

保護等級
IP 68 - 10 bar
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12

温度範囲
可動時 -25°Cから+ 100°C
固定: -40°C~+100°C

利点

SKINTOP® MS-M

- 最大限の信頼性
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ
- 最大径98 mmのケーブル用

適用範囲

SKINTOP® MS-M

- 機械的および化学的な安定性が重要な場所
- 化学産業
- 測定および制御技術
- 機械および装置製造業者
- プラントエンジニアリング

SKINTOP® MSR-M

- 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

適合基準/認可

- ULファイル番号E79903

製品の構成

- DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
- DIN IEC 62444技術情報に準拠

注記

- 取付けナットを使用:SKINDICHT® SM-M
- 適切なアクセサリについては、SKINTOP®メトリックアクセサリを参照してください

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径F (mm)	SWレンチサイズ mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	ピース / PU
SKINTOP® MS-M						
53112000	M 12 x 1,5	3,5-7	16	26,5	6,5	100
53112010	M 16 x 1,5	4,5-10	20	33,0	7	100
53112020	M 20 x 1,5	7-13	24	37,0	8,5	50
53112030	M 25 x 1,5	9-17	29	38,5	8	25
53112040	M 32 x 1,5	11-21	36	45,5	9	25
53112050	M 40 x 1,5	19-28	45	48,0	9	10
53112060	M 50 x 1,5	27-35	54	55,5	10	5
53112070	M 63 x 1,5	34-45	67	67,0	15	5
53112080	M 63 x 1,5 plus	44-55	75	65,5	15	5
53112510	M 75 x 1,5	58-68	95	105,0	15	1
53112512	M 90 x 2	66-78	115	135,5	20	1
53112514	M 110 x 2	86-98	135	154,0	25	1
SKINTOP® MSR-M						
53112100	M 12 x 1,5	2-5	16	26,5	6,5	100
53112110	M 16 x 1,5	2-7	20	33,0	7	100
53112120	M 20 x 1,5	5-10	24	37,0	8,5	50
53112130	M 25 x 1,5	6-13	29	38,5	8	25
53112140	M 32 x 1,5	7-15	36	45,5	9	25
53112150	40 x 1,5	15-23	45	48,0	9	10
53112160	50 x 1,5	22-29	54	55,5	10	5
53112170	M 63 x 1,5	28-39	67	61,3	15	5
53112511	M 75 x 1,5	53-63	95	105,0	15	1
53112515	M 110 x 2	76-88	135	154,0	25	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

SKINTOP® MS-M

- SKINDICHT® SM-M (744ページ参照)
- SKINTOP® DIX-M (718ページ参照)
- SKINMATIC® MH Set (815ページ参照)
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION (719ページ参照)
- SKINTOP® SD-M (720ページ参照)
- SKINTOP® SDV-M ATEX (711ページ参照)
- SKINTOP® DV-M (720ページ参照)

SKINTOP® MSR-M

- SKINDICHT® SM-M (744ページ参照)
- SKINTOP® SD-M (720ページ参照)
- SKINTOP® SDVR-M ATEX (711ページ参照)

