





## SILVYN® USK-M / SILVYN® USK

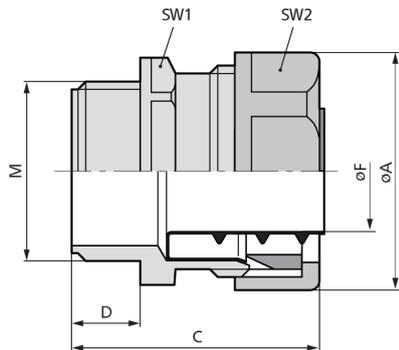

SILVYN® USK-M



SILVYN® USK

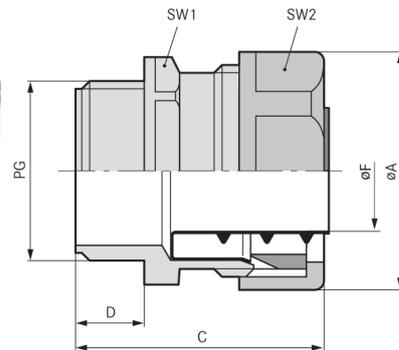

### 利点

- ・ 迅速かつ簡単に組立可能
- ・ 防振
- ・ 追加部品不要

### 適用範囲

- ・ 適合コンジット:
- ・ SILVYN® FPS/ FD-PU
- ・ SILVYN® SP/SP-PU
- ・ 屋内使用
- ・ 軽度の機械的ストレス

### 製品の特長

- ・ 大きいレンチサイズ

### 製品の構成

#### SILVYN® USK-M

- ・ Mネジ
- ・ 六角ニップル
- ・ ネジ付きスリーブ
- ・ キャップナット

### SILVYN® USK

- ・ PGネジ
- ・ 六角ニップル
- ・ ネジ付きスリーブ
- ・ キャップナット

### 注記

- ・ 付属: SILVYN® EE-Kインナーズリーブ

### 適合コンジット

- ・ SILVYN® FPS (837ページ)
- ・ SILVYN® FD-PU (839ページ)
- ・ SILVYN® SP (823ページ)
- ・ SILVYN® SP-PU (824ページ)

### テクニカルデータ

**区分 ETIM 5/6**  
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001178  
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース向けネジ接続

**製品の色**  
 シルバークレー (RAL 7001)

**材質**  
 PP

**保護等級**  
 IP 54

**温度範囲**  
 -10°C ~ +110°C

型番	メートル法サイズ	PGサイズ	SW 1/2 mm	全長 mm	ネジ長さ mm	有効開口部 (mm)	SILVYN® FD-PU/FPS に最適	SILVYN® SPIに最適	SILVYN® SP-PUに最適	ピース / PU
<b>SILVYN® USK-M</b>										
55501300	10 x 1.0		16 / 18	40	10	6	7 x 10			50
55501310	12 x 1.5		21 / 23	43	12	8	10 x 14	10 x 14	10 x 14	50
55501320	16 x 1.5		24 / 27	43	12	11	13 x 17	12 x 16	12 x 16	50
55501330	20 x 1.5		29 / 32	44	13	15	16 x 21	16 x 20	16 x 20	50
55501340	25 x 1.5		36 / 40	50	13	20	22 x 27	22 x 27	22 x 27	25
55501350	32 x 1.5		45 / 49	51	15	27	29 x 36	30 x 36	30 x 36	25
55501360	40 x 1.5		54 / 58	51	15	35	38 x 45	38 x 44	38 x 44	25
55501370	50 x 1.5		66 / 70	58	16	44.5	48 x 56	49 x 56	38 x 44	10
<b>SILVYN® USK</b>										
52005810		7	16 / 18	40	10	6	7 x 10			50
52005820		9	21 / 23	41	10	9	10 x 14	10 x 14		50
52005830		11	24 / 27	41	10	11	13 x 17	12 x 16		50
52005840		13.5	26 / 29	41	10	13	15 x 19	14 x 18		50
52005850		16	29 / 32	42	11	14.5	16 x 21	16 x 20		50
52005860		21	36 / 40	48	11	19.5	22 x 27	22 x 27		25
52005870		29	45 / 49	48	12	27	29 x 36	30 x 36		25
52005880		36	53 / 58	48	12	36	38 x 45	38 x 44		25
52005900		48	65 / 70	57	15	46	48 x 56	49 x 56		10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

### アクセサリ

- ・ SKINTOP® GMP-GL-M (716 ページ参照)
- ・ SKINTOP® GMP-GL (778 ページ参照)