

POFコネクタおよびアダプタHFBR

ポリマー光ファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタおよびアダプタタイプHFBRファミリー(HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

利点

- ・ HP多用途リンクコネクタおよびコンポーネントシリーズに対応
- ・ チャンネルコーディング用の各種カラー

適用範囲

- ・ ファクトリーオートメーション
- ・ 医療用機器
- ・ 電気通信スイッチングシステム
- ・ 車載ネットワーク
- ・ プリント基板

製品の特徴

- ・ 2.2 mm POF用HFBRコネクタシリーズ
- ・ 圧着またはクランプ用
- ・ SIMPLEX または DUPLEX のバリエーション

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6
	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
	ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ



型番	製品名	PU
コネクタHFBR-4501、SIMPLEX、圧着スリーブ付き		
29140099	POFコネクタHFBR4501 GY SIMPLEX /4PC	4ピース
29140098	POFコネクタHFBR4501 GY SIMPLEX /50PC	50ピース
ラッチコネクタHFBR-4503、SIMPLEX、圧着スリーブ付き		
29141099	POFコネクタHFBR4503 GY SIMPLEX /4PC	4ピース
29141098	POFコネクタHFBR4503 GY SIMPLEX /50PC	50ピース
コネクタHFBR-4506、DUPLEX、圧着スリーブ付き		
29142099	POFコネクタHFBR4506 WH DUPLEX /4PC	4ピース
29142098	POFコネクタHFBR4506 WH DUPLEX /50PC	50ピース
コネクタHFBR-4511、SIMPLEX、圧着スリーブ付き		
29143099	POFコネクタHFBR4511 BL SIMPLEX /4PC	4ピース
29143098	POFコネクタHFBR4511 BL SIMPLEX /50PC	50ピース
ラッチコネクタHFBR-4513、SIMPLEX、スリーブ付き		
29144099	POFコネクタHFBR4513 BL SIMPLEX /4PC	4ピース
29144098	POFコネクタHFBR4513 BL SIMPLEX /50PC	50ピース
ラッチコネクタHFBR-4516、DUPLEX、スリーブ付き		
29145099	POFコネクタHFBR4516 GY DUPLEX /4PC	4ピース
29145098	POFコネクタHFBR4516 GY DUPLEX /50PC	50ピース
クランプコネクタHFBR-4531、SIMPLEX		
29146099	POFコネクタHFBR4531 BK SIMPLEX /4PC	4ピース
29146098	POFコネクタHFBR4531 BK SIMPLEX /50PC	50ピース
クランプおよびラッチコネクタHFBR-4532、SIMPLEX		
29147099	POFコネクタHFBR4532 BK SIMPLEX /4PC	4ピース
29147098	POFコネクタHFBR4532 BK SIMPLEX /50PC	50ピース
クランプコネクタHFBR-4533、SIMPLEX		
29148099	POFコネクタHFBR4533 BL SIMPLEX /4PC	4ピース
29148098	POFコネクタHFBR4533 BL SIMPLEX /50PC	50ピース
HFBR4505アダプタ		
29440099	POFアダプタHFBR4505 GY SIMPLEX /4PC	4ピース
HFBR4515アダプタ		
29441099	POFアダプタHFBR4515 BL SIMPLEX /4PC	4ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ POFカッティングツール (488 ページ参照)
- ・ POF研磨工具およびアクセサリ (489 ページ参照)

POFコネクタF05 SIMPLEX

ポリマー光ファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタおよびアダプタタイプF05、TOCP155Kに適合



利点

- ・ 組立が簡単

適用範囲

- ・ デジタルオーディオ
- ・ ファクトリーオートメーション
- ・ オフィスオートメーション（スマートハウス）

製品の特徴

- ・ 圧着や接着を必要としない、ポリマー光ファイバー接続用F-05 (TOCP) SIMPLEXクランプコネクタ
- ・ スナップインコネクタ
- ・ 2.2 mm POFに最適



備考

- ・ TOCP155Kに対応

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

型番	製品名	PU
コネクタF05 SIMPLEX		
29150099	POFコネクタF05 SIMPLEX /4PC	4ピース
29150098	POFコネクタF05 SIMPLEX /50PC	50ピース
コネクタF05 SIMPLEX に適合		
29450099	POFアダプタF05 SIMPLEX /4PC	4ピース


写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ POFカッティングツール (488 ページ参照)
- ・ POF研磨工具およびアクセサリ (489 ページ参照)

POFコネクタF-SMAおよびST(BFOC)

ポリマー光ファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタタイプFSMAおよびST(BFOC)

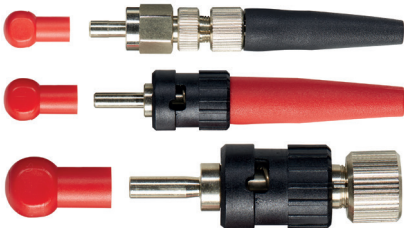

利点

- ・ 組立簡単な圧着またはクランプバージョン

製品の特徴

- ・ 圧着用ローレットナット、六角ナット付きFSMAおよびST(BFOC)コネクタを簡単に接着やクランプすることができます
- ・ 2.2 mm POFに最適
- ・ 直径が異なるケーブル(2.2mmと6.0mm)で使用可能
- ・ 曲げ保護ブーツおよびダストキャップ付きコネクタ
- ・ 屈曲保護ブーツ色： 黒、赤



備考

- ・ POFケーブルアセンブリ用FSMAおよびST(BFOC)コネクタ

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

型番	製品名	PU
圧着用ローレットナット付きFSMAコネクタ		
29135099	POFコネクタFSMA圧着2.2 /4PC	4ピース
29135098	POFコネクタFSMA圧着2.2 /50PC	50ピース
29137099	POFコネクタFSMA圧着6.0 /4PC	4ピース
29137098	POFコネクタFSMA圧着6.0 /50PC	50ピース
圧着用六角ナット付きFSMAコネクタ		
29135089	POFコネクタFSMA六角圧着2.2 /4PC	4ピース
29135088	POFコネクタFSMA六角圧着2.2 /50PC	50ピース
29132089	POFコネクタFSMA六角圧着6.0 /4PC	4ピース
29132088	POFコネクタFSMA六角圧着6.0 /50PC	50ピース
クランプ用ローレットナット付きFSMAコネクタ		
29130099	POFコネクタFSMAクランプ2.2 /4PC	4ピース
29130098	POFコネクタFSMAクランプ2.2 /50PC	50ピース
クランプ用六角ナット付きFSMAコネクタ		
29130089	POFコネクタFSMA六角クランプ2.2 /4PC	4ピース
29130088	POFコネクタFSMA六角クランプ2.2 /50PC	50ピース
ST(BFOC) コネクタ、圧着用		
29125099	POFコネクタST (BFOC)圧着2.2 /4PC	4ピース
29125098	POFコネクタST (BFOC)圧着2.2 /50PC	50ピース
ST(BFOC) コネクタ、クランプ用		
29120099	POFコネクタST (BFOC)クランプ2.2 /4PC	4ピース
29120098	POFコネクタST (BFOC)クランプ2.2 /50PC	50ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ POF組立セット (488 ページ参照)
- ・ POFカッティングツール (488 ページ参照)
- ・ POF研磨工具およびアクセサリ (489 ページ参照)
- ・ POF測定装置 (490 ページ参照)

POFコネクタSC-RJ

ポリマー光ファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタタイプSC-RJ

利点

- ・ PRODINETデータケーブル結合用コネクタ
- ・ 組立簡単な圧着バージョン

製品の特徴

- ・ コネクタセットには、SCコネクタ2個、SC-RJハウジング、屈曲保護ブーツ2個、ダストキャップが含まれます
- ・ 2.2 mm POFに最適
- ・ 屈曲保護ブーツ色：黒、赤


備考

- ・ POFケーブルアセンブリのSC-RJコネクタ
- ・ PRODINETデータケーブル結合用コネクタ

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバーコネクタ

認定
SC-RJはIEC61754-24に準拠しています

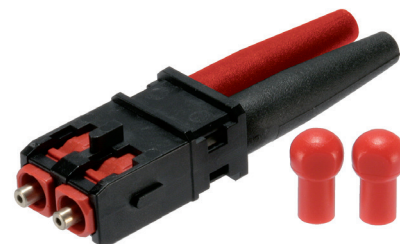

型番	製品名	PU
POFコネクタSC-RJ		
29161097	POFコネクタSC-RJ クリンプ2.2	1ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ POF組立セット (488 ページ参照)
- ・ POF研磨工具およびアクセサリ (489 ページ参照)
- ・ POFカッティングツール (488 ページ参照)
- ・ POF測定装置 (490 ページ参照)

POFアダプタF-SMA

ポリマー光ファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタタイプFSMA用アダプタ

製品の特徴

- ・ POFアダプタFSMA：固定ナット2個およびロックワッシャ付きバージョン
- ・ POF Adapter FSMA Hexa：六角フランジ、固定ナット、ロックワッシャ付きバージョン

備考

- ・ POFおよびPCFコネクタタイプ用に使用可能

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000752
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバーカブラー



型番	製品名	PU
FSMAアダプタ		
29430099	POFアダプタFSMA /4PC	4ピース
29430089	POFアダプタFSMA Hex /4PC	4ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

POFアダプタST(BFOC)

ポリマー光ファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタタイプST(BFOC)用アダプタ

製品の特徴

- ・ ST(BFOC) アダプタ、フランジ、固定用ナット、およびロックワッシャ付き

適合基準/認可


- ・ STはIEC規格61754-2に準拠しています

備考

- ・ POFおよびPCFコネクタタイプ用に使用可能

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000752
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバーカブラー

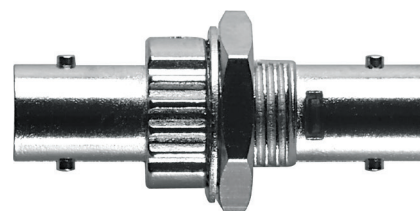

型番	製品名	PU
ST(BFOC) アダプタ		
29420099	POFアダプタST (BFOC) /4PC	4ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。