



SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-R

備考

- 市場で最も革新的なケーブル挿入システムにより、迅速かつ柔軟性の高い組立を実現。簡単にクリックイン - 左へ回して - 右へ回して - 終了。結果: 固定、中心合わせ、そしてストレインリリーフされた取り付けをたった数秒で行い、最大限の保護等級を得ることが可能。

利点

SKINTOP® CLICK

- 部品が少なく、取り付け止めナット不要
- 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
- あらゆる場所で簡単かつ自由に組立
- 振動保護
- ネジ不要

SKINTOP® CLICK-R

- 特長については、SKINTOP® CLICKを参照してください。

適用範囲

SKINTOP® CLICK

- オートメーションテクノロジー
- 太陽光アプリケーション
- 制御盤製造
- 測定、制御、電気用途
- 空調技術

SKINTOP® CLICK-R

- 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

適合基準/認可

- ULファイル番号E79903

付属

- 付属: 分解工具

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルグランド
RAL 製品の色	シルバーグレー (RAL 7001) ライトグレー (RAL 7035) 黒 (RAL 9005)、UV耐性
材質	本体: 特殊ポリアミド シール: 特殊エラストマー
IP 保護等級	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
温度範囲	可動: -20 °C ~ +100 °C 固定: -40 °C ~ +100 °C

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径F (mm)	M(穴(mm))	SW1/SW2 mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	壁の厚さ、S (mm)	ピース / PU
SKINTOP® CLICKライトグレー								
53112692	CLICK 12	4.5 - 7.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112686	CLICK 16	5.0 - 9.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112687	CLICK 20	7.0 - 13.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112688	CLICK 25	9.0 - 17.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112694	CLICK 32	11.0 - 20.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICKシルバーグレー								
53112921	CLICK 12	4.5 - 7.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112876	CLICK 16	5.0 - 9.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112877	CLICK 20	7.0 - 13.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112878	CLICK 25	9.0 - 17.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112922	CLICK 32	11.0 - 20.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK黒								
53112923	CLICK 12	4.5 - 7.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112882	CLICK 16	5.0 - 9.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112883	CLICK 20	7.0 - 13.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112884	CLICK 25	9.0 - 17.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112924	CLICK 32	11.0 - 20.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK-Rライトグレー								
53112925	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112689	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112690	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112691	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112926	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK-Rシルバーグレー								
53112927	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112879	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112880	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112881	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112928	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK-R黒								
53112929	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112885	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112886	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112887	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112931	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

SKINTOP® CLICK

- SKINTOP® DIX-M (718ページ参照)
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION (719ページ参照)
- SKINTOP® SD-M (720ページ参照)

- SKINTOP® SDV-M ATEX (711ページ参照)

- SKINTOP® DV-M (720ページ参照)

SKINTOP® CLICK-R

- SKINTOP® SDVR-M ATEX (711ページ参照)



SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX



備考

- ・ 実用的なSORTIMO® T-BOXXでの最適な注文
- ・ 市場で最も革新的なケーブル挿入システムにより、迅速かつ柔軟性の高い組立を実現。簡単にクリックイン - 左へ回して - 右へ回して - 終了。結果: 固定、中心合わせ、そしてストレインリリーフされた取り付けをたった数秒で行い、最大限の保護等級を得ることが可能。

利点

- ・ 部品が少なく、取付け止めナット不要
- ・ 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
- ・ あらゆる場所で簡単かつ自由に組立
- ・ 振動保護
- ・ ネジ不要

適用範囲

- ・ オートメーションテクノロジー
- ・ 太陽光アプリケーション
- ・ 制御盤製造
- ・ 空調技術
- ・ 測定、制御、電気用途

製品の特長

- ・ 実用的なSORTIMO® T-BOXXでの最適な注文
- ・ 小型パッケージングユニット、各種ラインナップ
- ・ 軽量かつ堅牢、衝撃耐性、ポリプロピレンケース
- ・ 2つの丈夫なロック - 建設現場などの取付用に最適

適合基準/認可

- ・ ULファイル番号E79903

注記

- ・ 補充のために標準のパッケージユニットが提供されます

付属

- ・ すべてのサイズに付属: 分解工具
- ・ SORTIMO® T-BOXXで発送
- ・ 組立説明書
- ・ SKINTOP® CLICK M12 / 40ピース (部品番号 53112692)
- ・ SKINTOP® CLICK M16 / 55ピース (部品番号 53112686)
- ・ SKINTOP® CLICK M20 / 25ピース (部品番号 53112687)
- ・ SKINTOP® CLICK M25 / 25ピース (部品番号 53112688)
- ・ SKINTOP® CLICK M32 / 9ピース (部品番号 53112694)

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルグランド
製品の色
ライトグレー (RAL 7035)
材質
本体: 特殊ポリアミド
シール: 特殊エラストマー
保護等級
IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
温度範囲
可動: -20 °C ~ +100 °C
固定: -40 °C ~ +100 °C

型番	型指定/サイズ	ピース / PU
SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX		
53112695	SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ


- ・ SKINTOP® CLICK (687ページ参照)



SKINTOP® CLICK BS

備考

- ・ 市場で最も革新的なケーブル挿入システムにより、迅速かつ柔軟性の高い組立を実現。簡単にクリックイン - 左へ回して - 右へ回して - 終了。結果: 固定、中心合わせ、そしてストレーンリリーフされた取り付けをたった数秒で行い、最大限の保護等級を得ることが可能。

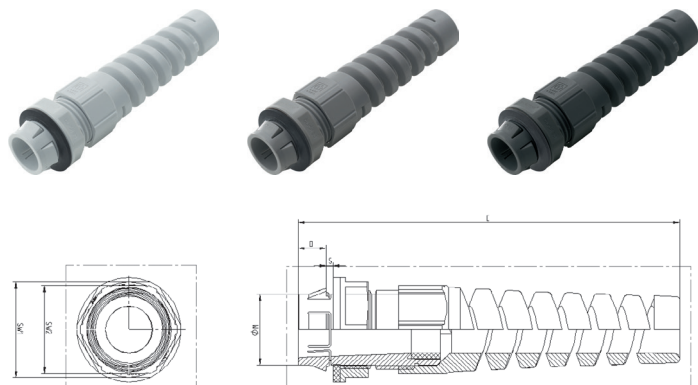

利点

- ・ ケーブル保護用の信頼性の高い屈曲保護および機能信頼性
- ・ 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
- ・ ネジ不要
- ・ フレキシブルケーブルを保護
- ・ 部品が少なく、取付け止めナット不要

適用範囲

- ・ 通常の使用条件で可動使用の電気機器および機械用ケーブルは、VDE 0700-1に準拠し、過度の曲げに対する保護を施す必要があります。
- ・ ロボット産業
- ・ 機械の可動部
- ・ 機器の製造
- ・ 照明および音響用途

適合基準/認可

- ・ ULファイル番号E79903

付属

- ・ 付属: 分解工具

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルグランド
製品の色
シルバーグレー(RAL 7001)
ライトグレー(RAL 7035)
黒(RAL 9005)、UV耐性
材質
本体: 特殊ポリアミド
シール: 特殊エラストマー
保護等級
IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
温度範囲
-20°C ~ +100°C

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径 F (mm)	M(穴径(mm))	SW1/SW2 mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	壁の厚さ、S (mm)	ピース / PU
SKINTOP® CLICK BSライトグレー								
53112932	CLICK BS 12	3,5-7	12.3 (-0.2)	18.0 / 15.0	74.0	8	1.0 - 4.0	50
53112888	CLICK BS 16	5-9	16.3 (-0.2)	22.0 / 19.0	94.0	8	1.0 - 4.0	50
53112889	CLICK BS 20	7-13	20.3 (-0.2)	27.0 / 25.0	108.0	8	1.0 - 4.0	25
53112890	CLICK BS 25	9-17	25.3 (-0.2)	32.0 / 30.0	127.0	8	1.0 - 4.0	25
53112933	CLICK BS 32	11-20	32.3 (-0.2)	40.0 / 36.0	156.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK BSシルバーグレー								
53112934	CLICK BS 12	3,5-7	12.3 (-0.2)	18.0 / 15.0	74.0	8	1.0 - 4.0	50
53112906	CLICK BS 16	5-9	16.3 (-0.2)	22.0 / 25.0	94.0	8	1.0 - 4.0	50
53112907	CLICK BS 20	7-13	20.3 (-0.2)	27.0 / 25.0	108.0	8	1.0 - 4.0	25
53112908	CLICK BS 25	9-17	25.3 (-0.2)	32.0 / 30.0	127.0	8	1.0 - 4.0	25
53112935	CLICK BS 32	11-20	32.3 (-0.2)	40.0 / 36.0	156.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK BS黒								
53112936	CLICK BS 12	3,5-7	12.3 (-0.2)	18.0 / 15.0	74.0	8	1.0 - 4.0	50
53112909	CLICK BS 16	5-9	16.3 (-0.2)	22.0 / 19.0	94.0	8	1.0 - 4.0	50
53112911	CLICK BS 20	7-13	20.3 (-0.2)	27.0 / 25.0	108.0	8	1.0 - 4.0	25
53112912	CLICK BS 25	9-17	25.3 (-0.2)	32.0 / 30.0	127.0	8	1.0 - 4.0	25
53112937	CLICK BS 32	11-20	32.3 (-0.2)	40.0 / 36.0	156.0	8	1.0 - 4.0	25



写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

型番	型指定/サイズ	ネジ長さ、D (mm)	ピース / PU
52006143	M 32 x 1,5	8	50
52006153	M 40 x 1,5	8	25
52006163	M 50 x 1,5	10	25
52006173	M 63 x 1,5	12	25
SKINDICHT® BLK-GL-Mシルバーグレー、Oリング装着			
52006109	M 12 x 1,5	6	100
52006119	M 16 x 1,5	6	100
52006129	M 20 x 1,5	6	100
52006139	M 25 x 1,5	8	100
52006149	M 32 x 1,5	8	50
52006159	M 40 x 1,5	8	25
52006169	M 50 x 1,5	10	25
52006179	M 63 x 1,5	12	25
SKINDICHT® BLK-GL-Mライトグレー、Oリング装着			
52006107	M 12 x 1,5	6	100
52006117	M 16 x 1,5	6	100
52006127	M 20 x 1,5	6	100
52006137	M 25 x 1,5	8	100
52006147	M 32 x 1,5	8	50
52006157	M 40 x 1,5	8	25
52006167	M 50 x 1,5	10	25
52006177	M 63 x 1,5	12	25
SKINDICHT® BLK-GL-M黒、Oリング装着			
52006106	M 12 x 1,5	6	100
52006116	M 16 x 1,5	6	100
52006126	M 20 x 1,5	6	100
52006136	M 25 x 1,5	8	100
52006146	M 32 x 1,5	8	50
52006156	M 40 x 1,5	8	25
52006166	M 50 x 1,5	10	25
52006176	M 63 x 1,5	12	25

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。



SKINTOP® CLICK BLK

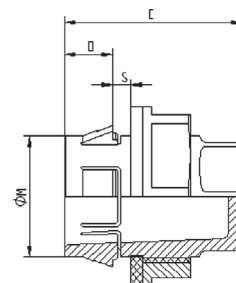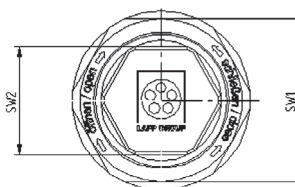

利点

- 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
- あらゆる場所で簡単かつ自由に組立
- 部品が少なく、取付け止めナット不要
- ネジ不要

適用範囲

- 革新的なCLICKシステム採用のダミープラグにより、手が届きにくい場所への迅速な設置が可能。不要になった穿孔済みの穴の閉鎖に最適なソリューション。
- 制御盤製造
- 測定、制御、電気用途
- オートメーションテクノロジー
- プラントエンジニアリング、産業用機械

付属

- 付属: 分解工具

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルグランド
	製品の色 ライトグレー (RAL 7035)
	材質 本体: 特殊ポリアミド シール: 特殊エラストマー
	保護等級 IP 68 - 5 bar
	温度範囲 -20°C ~ +100°C

型番	型指定/サイズ	M(穴(mm))	SW1/SW2 mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	壁の厚さ、S (mm)	ピース / PU
SKINTOP® CLICK BLKライトグレー							
52109013	CLICK BLK 16	16.3 (-0.2)	14.0 / 22.0	28.5	8	1.0 - 4.0	50
52109014	CLICK BLK 20	20.3 (-0.2)	18.0 / 27.0	29.5	8	1.0 - 4.0	25
52109015	CLICK BLK 25	25.3 (-0.2)	22.0 / 14.0	30.5	8	1.0 - 4.0	25

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。