


FLEXIMARK® FCC カスタマイズマーキング

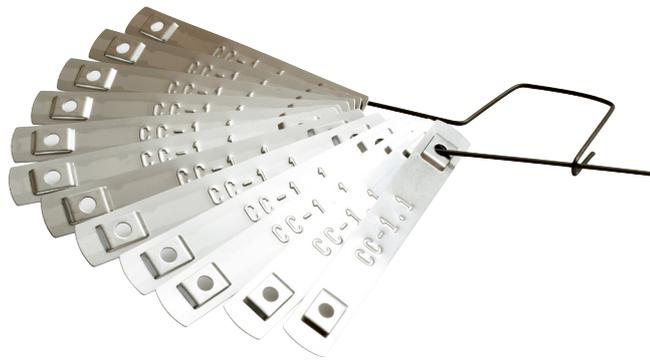

カスタマイズマーキングは、仕分けされた状態で発送され、すぐに取付が可能です。

利点:

- ・ 印刷サービス込みの価格
- ・ 時間の節約
- ・ 注文最小数量なし
- ・ 1行または2行の印刷が可能

ARTICLE NUMBER:		
LENGTH (in mm):		
TEXT ROW 1	TEXT ROW 2	AMOUNT

注文手順:

1. 各銘板のテキスト情報と数量を記載したExcelファイルを作成してください(テンプレートはこちらからご利用いただけます。
www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html)。
2. Excelファイルとご注文を共にカスタマサービスにお送りください。

取扱中の各種ラベル:



FLEXIMARK® ステンレス鋼FCC




FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング FCC



FLEXIMARK® 収縮マークFCC



FLEXIMARK® ケーブルマーキングFCC

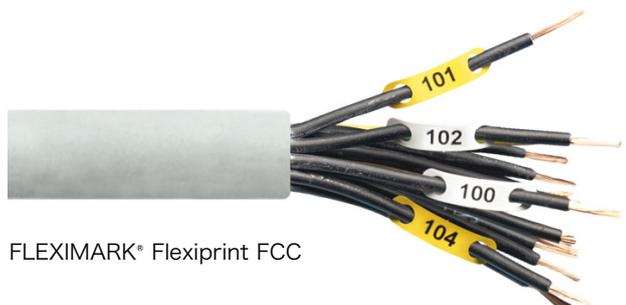

FLEXIMARK® Flexiprint FCC



FLEXIMARK® 編成済み収縮チューブFCC

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

 
ÖLFLEX®
 UNITRONIC®
 ETHERLINE®
 HITRONIC®
 EPIC®
 SKINTOP®
 SILVYN®
 FLEXIMARK®
 工具・アクセサリ
 付録



FLEXIMARK®ステンレス鋼FCC

備考

- ・ FLEXIMARK®サンプルバッグ入り(型番 M32511)



利点

- ・ 耐酸性
- ・ 優れた化学薬品耐性
- ・ 耐熱性
- ・ 超高耐久性

適用範囲

- ・ 過酷な環境の影響および極端な気象条件への耐性
- ・ 鉄道産業、食品産業、風力産業、石油ガス産業

適合基準/認可

- ・ Achilles JQS認定

注記

- ・ マーカーはご希望のテキストを印刷して発送いたします(印刷代は価格に含まれていません)。
- ・ 注文プロセス: ご注文時にExcelファイル形式でお客様固有のデータをLAPPの担当者宛にメールで送信します。
列A: 行1の内容
列B: 行2の内容
列BまたはC: マーカーの番号と該当するテキスト

- ・ マーカーの長さは文字数によって異なります
- ・ すべての文字が大文字で印刷されています。
- ・ 「number of characters(文字数)」の列は1行の文字数を示します(2行エンボスの最大文字数は30、つまり1行当たり最大15文字)

付属

- ・ 1 PU= 1マーカー、最低購入数量はありません
- ・ マーカーは納品前に仕分けされます
- ・ 型番83251406、83251456、83251426、83251468に付属するケーブルタイ: ステンレス製ケーブルタイLS 4.6-200 (型番61812950)

適合工具

- ・ Steel Gun HT-338 ケーブルタイ工具 (1049 ページ参照)

テクニカルデータ

- ◆ **区分 ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルマーキングシステム
- ☒ **寸法**
文字の高さ: 4.2 mm
2文字間の間隔: 約 1 mm
取付穴の穴径: 3.2 mm
ケーブルタイ幅: 最大 7.9 mm
- ℹ **注記**
Blankoバージョンの型番83251575および83251576
- ℹ **備考**
使用可能な文字: A-Ü 0-9 - + - / . : , = アース記号
- ☑ **材質**
耐酸性ステンレス鋼EN 1.4404 (SS2348、AISI 316L)
- ☒ **温度範囲**
-80°C ~ +500°C

型番	製品名	高さ(mm)	製品の構成	文字数	PUごとのマーカー数
1つのラインエンボス/ケーブルタイブラケットあり					
83251406	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC FCC LS200 0-15	9.9	ケーブルタイ付き	0-15	1
83251456	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC FCC LS 16-25	9.9	ケーブルタイ付き	16-25	1
83251402	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC FCC 0-15	9.9	ケーブルタイなし	0-15	1
83251454	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC FCC 16-25	9.9	ケーブルタイなし	16-25	1
1つのラインエンボス/ネジ穴あり					
83251450	FLEXIMARK®ステンレス鋼SM FCC 0-15	9.9	ネジ穴付き	0-15	1
83251478	FLEXIMARK®ステンレス鋼SM FCC 16-25	9.9	ネジ穴付き	16-25	1
2つのラインエンボス/ケーブルタイブラケットあり					
83251426	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC2R FCC LS 0-15	13.9	ケーブルタイ付き	0-15	1
83251468	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC2R FCC LS 16-25	13.9	ケーブルタイ付き	16-25	1
83251422	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC2R FCC 0-15	13.9	ケーブルタイなし	0-15	1
83251466	FLEXIMARK®ステンレス鋼SMC2R FCC 16-25	13.9	ケーブルタイなし	16-25	1
2つのラインエンボス/ネジ穴あり					
83251451	FLEXIMARK®ステンレス鋼SM2R FCC 0-15	13.9	ネジ穴付き	0-15	1
83251479	FLEXIMARK®ステンレス鋼SM2R FCC 16-25	13.9	ネジ穴付き	16-25	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
製品ページ"SP Metalprint"にブランクマーカーが見つかることがあります(型番83251575および83251576)。

類似製品

- ・ FLEXIMARK®ステンレス製キット (963 ページ参照)
- ・ M1011 手動エンボス機 (973 ページ参照)
- ・ SP金属印刷 (974 ページ参照)

アクセサリ

- ・ Steel Gun HT-338 ケーブルタイ工具 (1049 ページ参照)
- ・ LSスチール製ケーブルタイ (1047 ページ参照)



FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング FCC



備考

- ・ PUR 60x10、FLEXIMARK®サンプルバッグと同梱 (製品番号M3251010) に付属

利点

- ・ 優れたUV耐性
- ・ 優れた耐薬品性
- ・ 高柔軟性の材質
- ・ 加水分解および微生物耐性

適用範囲

- ・ マーカーは過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道など)
- ・ プラスチック製ケーブルタイとともにケーブルに直接取り付けられます

適合基準/認可

- ・ UL 94 V0準拠の高難燃性
- ・ MIL 81531およびMIL-STD-202G

注記

- ・ マーカーはご希望のテキストを印刷して発送いたします(印刷代は価格に含まれていません)。
- ・ 1行または2行の印刷が可能
- ・ テキストの長さはラベルのサイズと可読性に依存します。通常、文字数制限はありません。
- ・ 注文プロセス: ご注文時にExcelファイル形式でお客様固有のデータをLAPPの担当者宛にメールで送信してください。
列A: 行1の内容
列B: 行2の内容
列BまたはC: マーカーの番号と該当するテキスト

付属

- ・ 1 PU = 1 マーカー、最低購入数量はありません

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルマーキングシステム
	製品の色 標準は黒の文字です(黒のラベル: 白の文字)
	材質 ハロゲンフリーポリウレタン
	温度範囲 -50°C~+100°C 短期間の+125°Cの温度耐性

型番	製品名	色	幅 x 長さ(mm)	PUごとのマーカー数
中央固定 (ケーブルタイ x1)				
83255364	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 23x30 YE (黄) Diamond FCC	黄	20.0 x 30.0	1
83255369	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 20x30 WH (白) Diamond FCC	白	20.0 x 30.0	1
左固定 (ケーブルタイ x1)				
83255366	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 55x12 YE (黄) FCC	黄	55.0 x 12.0	1
83255371	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 55x12 WH (白) FCC	白	55.0 x 12.0	1
両側固定 (ケーブルタイ x2)				
83255365	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 35x10 YE (黄) FCC	黄	35.0 x 10.0	1
61800391	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 YE(黄) FCC	黄	60.0 x 10.0	1
61800392	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 YE(黄) FCC	黄	75.0 x 15.0	1
61800393	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 YE(黄) FCC	黄	75.0 x 25.0	1
83255368	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 100x60 YE (黄) FCC	黄	100.0 x 60.0	1
83255370	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 35x10 WH (白) FCC	白	35.0 x 10.0	1
61800394	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 WH(白) FCC	白	60.0 x 10.0	1
61800395	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 WH(白) FCC	白	75.0 x 15.0	1
61800396	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 WH(白) FCC	白	75.0 x 25.0	1
83255372	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 100x60 WH (白) FCC	白	100.0 x 60.0	1
61800397	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 RD(赤) FCC	赤	60.0 x 10.0	1
61800398	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 RD(赤) FCC	赤	75.0 x 15.0	1
61800399	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 RD(赤) FCC	赤	75.0 x 25.0	1
61800400	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 OG(橙) FCC	橙	60.0 x 10.0	1
61800401	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 OG(橙) FCC	橙	75.0 x 15.0	1
61800402	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 OG(橙) FCC	橙	75.0 x 25.0	1
61800403	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 BU(青) FCC	青	60.0 x 10.0	1
61800404	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 BU(青) FCC	青	75.0 x 15.0	1
61800412	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 BU(青) FCC	青	75.0 x 25.0	1
61800406	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 60x10 BK(黒) FCC	黒	60.0 x 10.0	1
61800407	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x15 BK(黒) FCC	黒	75.0 x 15.0	1
61800413	FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング 75x25 BK(黒) FCC	黒	75.0 x 25.0	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング (946 ページ参照)

アクセサリ

- ・ Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)



FLEXIMARK® ケーブルマーキング FCC



利点

- ・ 時間のかかる準備や設置作業が不要
- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディゼール油、洗浄液、海水、エタノールなど)

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用

注記

- ・ マーカーはご希望のテキストを印刷して発送いたします(印刷代は価格に含まれていません)。
- ・ 1行または2行の印刷が可能
- ・ テキストの長さはラベルのサイズと可読性に依存します。通常、文字数制限はありません。
- ・ 注文プロセス: ご注文時にExcelファイル形式でお客様固有のデータをLAPPの担当者宛にメールで送信します。
列A: 行1の内容
列B: 行2の内容
列BまたはC: マーカーの番号と該当するテキスト

付属

- ・ マーキングは、FLEXIMARK® Character holders PTEF、印刷されたFLEXIMARK®プラスチック製マーカー(非ハロゲンフリー)またはFlexilabel LFL(ハロゲンフリー)、および2つの標準ケーブルタイ(PA 6.6 (黒))で構成されます
- ・ マーカー(ケーブルタイを含む)は納品前に組み立てられます
- ・ 1 PU= 1マーカー、最低購入数量はありません

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料

寸法
テキストの長さ: 35 mm プレートの長さ: 50 mm

注記
標準ケーブルタイ: 黒(142, x 2.4 mm)

製品の色
標準色: 黄地または白地の背景に黒印字
緑、青、赤でも製作可能

材質
Character holders: ハロゲンフリーPE
ラベル: 非ハロゲンフリーPVCまたはハロゲンポリエステル(LFLバージョン)

温度範囲
-30°C~+70°C

型番	製品名	色	高さ(mm)	PUごとのマーカー数
黄のPVCマーカー(非ハロゲンフリー)				
83251300	FLEXIMARK®ケーブルマーキングFCC 6 YE(黄)	黄	6.0	1
83251320	FLEXIMARK®ケーブルマーキングFCC 9.5 YE(黄)	黄	9.5	1
83251350	FLEXIMARK®ケーブルマーキングFCC 19 YE(黄)	黄	19.0	1
ポリエステル製の黄のLFLラベル(ハロゲンフリー)				
83274670	FLEXIMARK®ケーブルマーキングLFL 9.5-35 YE(黄) FCC	黄	9.5	1
白のPVCマーカー(非ハロゲンフリー)				
83251301	FLEXIMARK®ケーブルマーキングFCC 6 WH(白)	白	6.0	1
83251321	FLEXIMARK®ケーブルマーキングFCC 9.5 WH(白)	白	9.5	1
83251351	FLEXIMARK®ケーブルマーキングFCC 19 WH(白)	白	19.0	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® Character holders PTEF / CAB (958 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® Flexilabel LFL (941 ページ参照)