



## FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC



### 利点

- ・ ハロゲンフリー収縮チューブ、テキストのカスタマイズ
- ・ マーキングリングと比較した利点: 各文字をその都度取り付ける必要はなく、シリーズ全体を注文して一度に取り付けることができます。
- ・ 所定の長さにカット済み

### 適用範囲

- ・ 電線のマーキング
- ・ 接続前のマーキング

### 注記

- ・ マーカーはご希望のテキストを印刷して発送いたします(印刷代は価格に含まれていません)。
- ・ 注文プロセス: ご注文時にExcelファイル形式でお客様固有のデータをLAPPの担当者宛にメールで送信します。  
列A: 行1の内容  
列B: 行2の内容  
列BまたはC: マーカーの番号と該当するテキスト

### 付属

- ・ 1 PU = 1 マーカー、最低購入数量はありません

### テクニカルデータ

- 区分 ETIM 5/6**  
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288  
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
- ご希望により**  
収縮率が3:1のバージョンでも使用可能(非ハロゲンフリー、UL 224認可)
- 製品の色**  
黄
- 材質**  
ポリオレフィン(ハロゲンフリー)  
収縮率:2:1
- 温度範囲**  
-30°C~+105°C  
収縮温度: +90°C

型番	製品名	色	収縮可能範囲(mm)	長さ(mm)	PUごとのマーカー数
<b>FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC</b>					
83280249	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 2.4/1.2-12.5 YE(黄)	黄	1.2 - 2.4	12	1
83280252	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 2.4/0.8-16.6 YE(黄)	黄	1.2 - 2.4	16	1
83255385	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 2.4/1.2-25 YE(黄)	黄	1.2 - 2.4	25	1
83280250	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 3.2/1.6-12.5 YE(黄)	黄	1.6 - 3.2	12	1
83280253	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 3.2/1-16.6 YE(黄)	黄	1.6 - 3.2	16	1
83255386	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 3.2/1.6-25 YE(黄)	黄	1.6 - 3.2	25	1
83280251	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 4.8/1.6-12.5 YE(黄)	黄	2.4 - 4.8	12	1
83280254	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 4.8/1.6-16.6 YE(黄)	黄	2.4 - 4.8	16	1
83255387	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 4.8/2.4-25 WH(白)	白	2.4 - 4.8	25	1
83255388	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 2.4/1.2-12.5WH(白)	白	1.2 - 2.4	12	1
83255389	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 2.4/1.2-16.6 WH(白)	白	1.2 - 2.4	16	1
83255390	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 2.4/1.2-25 WH(白)	白	1.2 - 2.4	25	1
83255391	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 3.2/1.6-12.5 WH(白)	白	1.6 - 3.2	12	1
83255392	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 3.2/1.6-16.6 WH(白)	白	1.6 - 3.2	16	1
83255393	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 3.2/1.6-25 WH(白)	白	1.6 - 3.2	25	1
83255394	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 4.8/2.4-12.5 WH(白)	白	2.4 - 4.8	12	1
83255395	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 4.8/2.4-16.6 WH(白)	白	2.4 - 4.8	16	1
83255396	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブFCC 4.8/2.4-25 WH(白)	白	2.4 - 4.8	25	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。  
FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

### 類似製品

- ・ FLEXIMARK® 編成済み収縮チューブ (947 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® 収縮マーク FCC (937 ページ参照)



FLEXIMARK® 収縮マーク FCC

備考

- ・ 収縮マーク FK 12,7 RD 5-7  
、FLEXIMARK®サンプルバッグ (製品番号M3251010) に付属



利点

- ・ 顧客仕様準拠の収縮チューブセグメントのカスタマイズ印刷
- ・ ケーブル絶縁の保護

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用
- ・ 狭い場所での使用
- ・ 鉄道や風力産業用など

適合基準/認可

- ・ 難燃性(ASTM D635-HB準拠)

注記

- ・ マーカーはご希望のテキストを印刷して発送いたします(印刷代は価格に含まれていません)。
- ・ 1行または2行の印刷が可能
- ・ ご注文時にご希望の文字の色や、納品形態(ミシン目または裁断、長さ)、その他の要件(テキストの位置揃えなど)をご指定ください

- ・ 注文プロセス: ご注文時にExcelファイル形式でお客様固有のデータをLAPPの担当者宛にメールで送信します。  
列A: 行1の内容  
列B: 行2の内容  
列BまたはC: マーカーの番号と該当するテキスト

付属

- ・ 1 PU= 1マーカー、最低購入数量はありません
- ・ 切り取り済みピースまたは1ピース(ミシン目付き)で発送

テクニカルデータ

<b>区分 ETIM 5/6</b>	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
<b>製品の色</b>	黒 青、赤、黄、白も対応可能
<b>材質</b>	ポリオレフィン
<b>収縮率</b>	2:1
<b>温度範囲</b>	-55°C~+125°C

型番	製品名	色	収縮前Ø (mm)	収縮後Ø (mm)	文字数	PUごとのマーカー数
<b>FLEXIMARK® 収縮マーク FCC</b>						
83280029	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 3.2 BK (黒)	黒	3.2	1.6	1-7	1
83280030	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 3.2 BK (黒)	黒	3.2	1.6	8-12	1
83280031	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 3.2 BK (黒)	黒	3.2	1.6	13-17	1
83280032	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 4.8 BK (黒)	黒	4.8	2.4	1-7	1
83280033	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 4.8 BK (黒)	黒	4.8	2.4	8-12	1
83280034	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 4.8 BK (黒)	黒	4.8	2.4	13-17	1
83280035	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 6.4 BK (黒)	黒	6.4	3.2	1-7	1
83280036	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 6.4 BK (黒)	黒	6.4	3.2	8-12	1
83280037	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 6.4 BK (黒)	黒	6.4	3.2	13-17	1
83280038	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 9.5 BK (黒)	黒	9.5	4.75	1-7	1
83280039	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 9.5 BK (黒)	黒	9.5	4.75	8-12	1
83280040	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 9.5 BK (黒)	黒	9.5	4.75	13-17	1
83280041	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 12.7 BK (黒)	黒	12.7	6.35	1-7	1
83280042	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 12.7 BK (黒)	黒	12.7	6.35	8-12	1
83280043	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 12.7 BK (黒)	黒	12.7	6.35	13-17	1
83280044	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 19.1 BK (黒)	黒	19.1	9.55	1-7	1
83280045	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 19.1 BK (黒)	黒	19.1	9.55	8-12	1
83280046	FLEXIMARK®収縮マークFCC-FK 19.1 BK (黒)	黒	19.1	9.55	13-17	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。  
FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品


- ・ FLEXIMARK®熱収縮チューブ (948 ページ参照)

アクセサリ

- ・ HG 2320ヒートガン (1036 ページ参照)



## FLEXIMARK® Flexiprint FCC

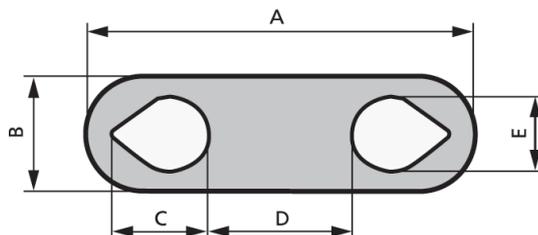

### 利点

- ・ カスタマイズされた各種サイズの印刷ラベル
- ・ 設置が簡単
- ・ 紫外線放射への耐性

### 適用範囲

- ・ 電線のマーキング
- ・ 接続前のマーキング
- ・ 光ファイバーケーブルのマーキング

### 注記

- ・ マーカーはご希望のテキストを印刷して発送いたします(印刷代は価格に含まれていません)。
- ・ 通常タイプ: 最大7文字、Lバージョン (例: LF1L): 最大15文字
- ・ 注文プロセス: ご注文時にExcelファイル形式でお客様固有のデータをLAPPの担当者宛にメールで送信します。  
列A: 行1の内容  
列B: 行2の内容  
列BまたはC: マーカーの番号と該当するテキスト

### 付属

- ・ 1 PU= 1 マーカー、最低購入数量はありません

### テクニカルデータ

	<b>区分 ETIM 5/6</b> ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	<b>製品の色</b> 白 黄、緑、青、赤でも製作可能
	<b>材質</b> ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.175 mm
	<b>温度範囲</b> -40°C~+125°C

型番	製品名	色	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	電線サイズ (mm <sup>2</sup> )	PUごとのマーカー数
<b>FLEXIMARK® Flexiprint FCC</b>									
83251100	FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCC	黄	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251110	FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCC	黄	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251160	FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCC	黄	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251120	FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCC	黄	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251170	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCC	黄	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251130	FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCC	黄	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251140	FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCC	黄	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251101	FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC	白	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251111	FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC	白	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251161	FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCC	白	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251121	FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC	白	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251171	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCC	白	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251131	FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC	白	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251141	FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC	白	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251102	FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCC	緑	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251112	FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCC	緑	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251162	FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCC	緑	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251122	FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCC	緑	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251172	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCC	緑	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251132	FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCC	緑	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251142	FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCC	緑	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251103	FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCC	青	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251113	FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCC	青	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251163	FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCC	青	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251123	FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCC	青	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251173	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCC	青	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251133	FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCC	青	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251143	FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCC	青	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251104	FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCC	赤	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251114	FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCC	赤	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251164	FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCC	赤	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251124	FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCC	赤	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251174	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCC	赤	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251134	FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCC	赤	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251144	FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCC	赤	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

### 類似製品

- ・ FLEXIMARK® Flexiprint TF (949 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® Flexiprint LF (943 ページ参照)