




FLEXIMARK®ラッピングラベル LCK

備考

- ・ LCK 32 YE、FLEXIMARK®サンプルパッケージに同梱(型番 M3251010)

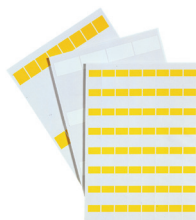

利点

- ・ ケーブルの周囲を透明なフィルムで包み、印刷部分の上に貼り付け、摩耗、汚染、溶剤から印刷を保護します。
- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- ・ タイトな被覆、省スペース

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用

注記

- ・ FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
- ・ ペーパーフィード用台紙にシートを入れる
- ・ レーザープリンターで最適な印刷が可能

付属

- ・ 10または100枚のミシン目付きDIN A4ラベルシート (選択した梱包サイズにより異なる)

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルマーキングシステム
	接着剤 アクリル系永久接着剤
RAL	製品の色 黄、白
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.025 mm
	温度範囲 -40°C~+125°C 最低接着温度: +10°C

型番	製品名	色	幅 x 長さ(mm)	ラベリング面(mm)	ケーブル外径 Ø (mm)	PUごとのマーカ数	PU
小型パッケージ(10枚)							
83256142	FLEXIMARK®ラベルLCK 32 YE(黄)	黄	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	640	1
83256144	FLEXIMARK®ラベルLCK 35 YE(黄)	黄	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	400	1
83256146	FLEXIMARK®ラベルLCK 40 YE(黄)	黄	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	240	1
83256148	FLEXIMARK®ラベルLCK 45 YE(黄)	黄	25.5 x 142.5	25 x 25	8 - 36	160	1
83256161	FLEXIMARK®ラベルLCK 48 YE(黄)	黄	34.0 x 93.0	34 x 25	8 - 21	180	1
83256150	FLEXIMARK®ラベルLCK 60 YE(黄)	黄	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	200	1
83256152	FLEXIMARK®ラベルLCK 65 YE(黄)	黄	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	120	1
83256154	FLEXIMARK®ラベルLCK 70 YE(黄)	黄	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	80	1
83256143	FLEXIMARK®ラベルLCK 32 WH(白)	白	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	640	1
83256145	FLEXIMARK®ラベルLCK 35 WH(白)	白	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	400	1
83256147	FLEXIMARK®ラベルLCK 40 WH(白)	白	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	240	1
83256149	FLEXIMARK®ラベルLCK 45 WH(白)	白	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	160	1
83256160	FLEXIMARK®ラベルLCK 48 WH(白)	白	34.0 x 93.0	34 x 25	8 - 21	180	1
83256151	FLEXIMARK®ラベルLCK 60 WH(白)	白	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	200	1
83256153	FLEXIMARK®ラベルLCK 65 WH(白)	白	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	120	1
83256155	FLEXIMARK®ラベルLCK 70 WH(白)	白	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	80	1
大型パッケージ(100枚)							
83256542	FLEXIMARK®ラベルLCK 32 YE(黄) -100	黄	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	6400	1
83256544	FLEXIMARK®ラベルLCK 35 YE(黄) -100	黄	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	4000	1
83256546	FLEXIMARK®ラベルLCK 40 YE(黄) -100	黄	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	2400	1
83256548	FLEXIMARK®ラベルLCK 45 YE(黄) -100	黄	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	1600	1
83256550	FLEXIMARK®ラベルLCK 60 YE(黄) -100	黄	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	2000	1
83256552	FLEXIMARK®ラベルLCK 65 YE(黄) -100	黄	50.0 x 95.0	50 x 25	8 - 21	1200	1
83256554	FLEXIMARK®ラベルLCK 70 YE(黄) -100	黄	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	800	1
83256543	FLEXIMARK®ラベルLCK 32 WH(白) -100	白	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	6400	1
83256545	FLEXIMARK®ラベルLCK 35 WH(白) -100	白	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	4000	1
83256547	FLEXIMARK®ラベルLCK 40 WH(白) -100	白	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	2400	1
83256549	FLEXIMARK®ラベルLCK 45 WH(白) -100	白	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	1600	1
83256551	FLEXIMARK®ラベルLCK 60 WH(白) -100	白	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	2000	1
83256553	FLEXIMARK®ラベルLCK 65 WH(白) -100	白	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	1200	1
83256555	FLEXIMARK®ラベルLCK 70 WH(白) -100	白	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	800	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® ラッピングラベル TCK (945 ページ参照)

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)



FLEXIMARK® ケーブルラベル LFL



備考

- ・ LFL2H 9.9-26、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(型番M3251010)

利点

- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- ・ 両側に印刷可能

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用
- ・ プラスチック製ケーブルタイとともにケーブルに直接取り付けられます
- ・ Character holders 不要

注記

- ・ FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
- ・ ペーパーフィード用台紙にシートを入れる
- ・ レーザープリンターで最適な印刷が可能

製品の構成

- ・ 片側(LFL1H)または両側(LFL2H)固定、ケーブルタイ使用(幅最大4.5 mm)

付属

- ・ 通気孔付き DIN A4 / A5ラベルシート

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルマーキングシステム
RAL	製品の色 黄/白 (両面印刷可能)
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.175 mm
	温度範囲 -40°C~+125°C

型番	製品名	色	幅 x 長さ(mm)	ラベリング面(mm)	PUごとのマーカ ー数	PU
FLEXIMARK® ケーブルラベル LFL						
83254750	FLEXIMARK®ラベルLFL2H 9.9-26 YEWH (黄/白)	黄/白	9.9 x 48.0	9 x 26	400	1
83254760	FLEXIMARK®ラベルLFL1H 9.9-35 YEWH (黄/白)	黄/白	9.9 x 48.0	9 x 35	400	1
83254765	FLEXIMARK®ラベルLFL2H 66-9.9 YEWH(黄/白)	黄/白	9.9 x 89.0	9 x 66	560	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® ポリウレタンケーブルマーキング (946 ページ参照)

アクセサリ

- ・ Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)



FLEXIMARK® Flexilabel LFL

備考

- ・ LFL 9.5-35、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(型番M3251010)



利点

- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- ・ 両側に印刷可能

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用
- ・ PTE、PTFEおよびCAB Character holders に適したラベル(「Character holdersおよびアクセサリ」の章を参照)

注記

- ・ FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
- ・ ペーパーフィード用台紙にシートを入れる
- ・ レーザープリンターで最適な印刷が可能

付属

- ・ ミシン目付き DIN A4ラベルシート

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	製品の色 黄/白 (両面印刷可能)
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.175 mm
	温度範囲 -40°C ~ +125°C

型番	製品名	色	幅 x 長さ (mm)	PUごとのマーカー数	PU
FLEXIMARK® Flexilabel LFL					
83254620	FLEXIMARK®ラベルLFL 6-35 YEWH(黄/白)	黄/白	6.0 x 35.0	2350	1
83254650	FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-17.5 YEWH(黄/白)	黄/白	9.5 x 17.5	3190	1
83254660	FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-28 YEWH(黄/白)	黄/白	9.5 x 28.0	2030	1
83254670	FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-35 YEWH(黄/白)	黄/白	9.5 x 35.0	1450	1
83254701	FLEXIMARK®ラベルLFL 9.9-66 YEWH(黄/白)	黄/白	9.9 x 66.0	840	1
83254690	FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-196 YEWH(黄/白)	黄/白	9.5 x 196.0	290	1
83254710	FLEXIMARK®ラベルLFL 12-38 YEWH (黄/白)	黄/白	12.0 x 38.0	1150	1
83254714	FLEXIMARK®ラベルLFL 15-45 YEWH (黄/白)	黄/白	15.0 x 45.0	720	1
83254718	FLEXIMARK®ラベルLFL 19-50 YEWH (黄/白)	黄/白	19.0 x 50.0	560	1
83254719	FLEXIMARK®ラベルLFL 19-100 YEWH(黄/白)	黄/白	19.0 x 100.0	280	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK® Flexilabel TFL

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Character holders PTE (957 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® Character holders PTEF / CAB (958 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® Character holders PGS (959 ページ参照)
- ・ Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)