



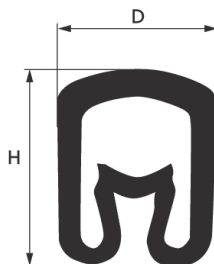

マーキングリングPA

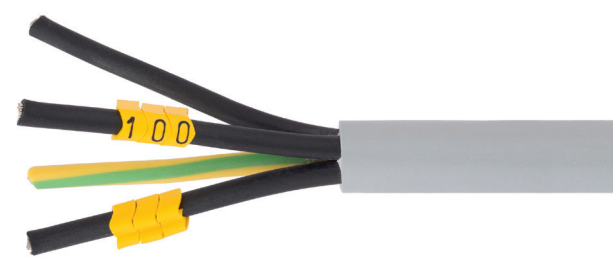

備考

- ・ アクセサリ(収納ボックス、取付ツール)はWebカタログ参照

利点

- ・ 通し型マーキングリング、印刷済みナンバリングまたは文字付き
- ・ 回転防止
- ・ パネ効果を持つ特殊形状により、4種類のサイズで断面積0.2~70 mm²に対応します
- ・ 紫外線放射への耐性

適用範囲

- ・ 電線のマーキング
- ・ 接続前のマーキング

製品の特徴

- ・ 断面 [mm²]:
PA 02: 0.2-1.5
PA 1: 1.5-4
PA 2: 2.5-16
PA 3: 16-70
- ・ 使用範囲直径 [mm]:
PA 02: 1.3-3
PA 1: 2.5-5
PA 2: 4.0-10.0
PA 3: 8-16
- ・ 幅 x 高さ [mm] / スリーブ長さ [mm]:
PA 02: 3.5 x 3.6 / 3
PA 1: 4.2 x 5.5 / 3
PA 2: 6.6 x 9.5 / 4
PA 3: 11 x 16.5 / 6

適合基準/認可

- ・ UL 94 V0準拠の高難燃性

注記

- ・ PA 02はコレクターズボックスでも対応可能(型番61833050、0~9の刻印のあるリング600個入り)
- ・ PA 1はコレクターズボックスでも対応可能(型番 61833060、0~9の刻印のあるリング500個入り)

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料

製品の色
黄

材質
カドミウムフリーおよびシリコンフリーのソフトPVC

温度範囲
-30°C~+60°C

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
PA 02			
61817800	PA 02 / 0	200	1
61817810	PA 02 / 1	200	1
61817820	PA 02 / 2	200	1
61817830	PA 02 / 3	200	1
61817840	PA 02 / 4	200	1
61817850	PA 02 / 5	200	1
61817860	PA 02 / 6	200	1
61817870	PA 02 / 7	200	1
61817880	PA 02 / 8	200	1
61817890	PA 02 / 9	200	1
61817900	PA 02/ブランク	200	1
61817910	PA 02 / A	200	1
61817920	PA 02 / B	200	1
61817930	PA 02 / C	200	1
61817940	PA 02 / D	200	1
61817950	PA 02 / E	200	1
61817960	PA 02 / F	200	1
61817970	PA 02 / G	200	1
61817980	PA 02 / H	200	1
61817990	PA 02 / I	200	1
61818000	PA 02 / J	200	1
61818011	PA 02 / K	200	1
61818020	PA 02 / L	200	1
61818030	PA 02 / M	200	1
61818040	PA 02 / N	200	1
61818050	PA 02 / O	200	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61818060	PA 02 / P	200	1
61818070	PA 02 / Q	200	1
61818080	PA 02 / R	200	1
61818090	PA 02 / S	200	1
61819100	PA 02 / T	200	1
61819110	PA 02 / U	200	1
61819120	PA 02 / V	200	1
61819130	PA 02 / W	200	1
61819140	PA 02 / X	200	1
61819150	PA 02 / Y	200	1
61819160	PA 02 / Z	200	1
61819170	PA 02 / .	200	1
61819180	PA 02 / .	200	1
61819190	PA 02 / .	200	1
61819200	PA 02 / :	200	1
61819210	PA 02 / =	200	1
61819220	PA 02/アース	200	1
61819260	PA 02 / +	200	1
61819270	PA 02 / -	200	1
61819280	PA 02 / ~	200	1
PA 1			
61819300	PA 1 / 0	200	1
61819310	PA 1 / 1	200	1
61819320	PA 1 / 2	200	1
61819330	PA 1 / 3	200	1
61819360	PA 1 / 6	200	1
61819340	PA 1 / 4	200	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61819350	PA 1 / 5	200	1
61819370	PA 1 / 7	200	1
61819380	PA 1 / 8	200	1
61819390	PA 1 / 9	200	1
61819400	PA 1 / ブランク	200	1
61819410	PA 1 / A	200	1
61819420	PA 1 / B	200	1
61819430	PA 1 / C	200	1
61819440	PA 1 / D	200	1
61819450	PA 1 / E	200	1
61819460	PA 1 / F	200	1
61819470	PA 1 / G	200	1
61819480	PA 1 / H	200	1
61819490	PA 1 / I	200	1
61819500	PA 1 / J	200	1
61819510	PA 1 / K	200	1
61819520	PA 1 / L	200	1
61819530	PA 1 / M	200	1
61819540	PA 1 / N	200	1
61819550	PA 1 / O	200	1
61819560	PA 1 / P	200	1
61819570	PA 1 / Q	200	1
61819580	PA 1 / R	200	1
61819590	PA 1 / S	200	1
61819600	PA 1 / T	200	1
61819610	PA 1 / U	200	1
61819620	PA 1 / V	200	1
61819630	PA 1 / W	200	1
61819640	PA 1 / X	200	1
61819650	PA 1 / Y	200	1
61819660	PA 1 / Z	200	1
61819670	PA 1 / .	200	1
61819680	PA 1 / .	200	1
61819690	PA 1 / .	200	1
61819700	PA 1 / :	200	1
61819710	PA 1 / =	200	1
61819720	PA 1 / アース	200	1
61819760	PA 1 / +	200	1
61819770	PA 1 / -	200	1
61819780	PA 1 / ~	200	1
PA 2			
61819800	PA 2 / O	100	1
61819810	PA 2 / 1	100	1
61819820	PA 2 / 2	100	1
61819830	PA 2 / 3	100	1
61819840	PA 2 / 4	100	1
61819850	PA 2 / 5	100	1
61819860	PA 2 / 6	100	1
61819870	PA 2 / 7	100	1
61819880	PA 2 / 8	100	1
61819890	PA 2 / 9	100	1
61819900	PA 2 / ブランク	100	1
61819910	PA 2 / A	100	1
61819920	PA 2 / B	100	1
61819930	PA 2 / C	100	1
61819940	PA 2 / D	100	1
61819950	PA 2 / E	100	1
61819960	PA 2 / F	100	1
61819970	PA 2 / G	100	1
61819980	PA 2 / H	100	1
61819990	PA 2 / I	100	1
61820000	PA 2 / J	100	1
61820010	PA 2 / K	100	1
61820020	PA 2 / L	100	1
61820030	PA 2 / M	100	1
61820040	PA 2 / N	100	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ マーキングリングPC (968 ページ参照)
- ・ マーキングリングPliosnap (970 ページ参照)


型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61820050	PA 2 / O	100	1
61820060	PA 2 / P	100	1
61820070	PA 2 / Q	100	1
61820080	PA 2 / R	100	1
61820090	PA 2 / S	100	1
61820100	PA 2 / T	100	1
61820110	PA 2 / U	100	1
61820120	PA 2 / V	100	1
61820130	PA 2 / W	100	1
61820140	PA 2 / X	100	1
61820150	PA 2 / Y	100	1
61820160	PA 2 / Z	100	1
61820170	PA 2 / .	200	1
61820180	PA 2 / .	100	1
61820190	PA 2 / .	100	1
61820200	PA 2 / :	200	1
61820210	PA 2 / =	100	1
61820220	PA 2 / アース	100	1
61820260	PA 2 / +	100	1
61820270	PA 2 / -	100	1
61820280	PA 2 / ~	100	1
PA 3			
61820300	PA 3 / O	20	1
61820310	PA 3 / 1	20	1
61820320	PA 3 / 2	20	1
61820330	PA 3 / 3	20	1
61820340	PA 3 / 4	20	1
61820350	PA 3 / 5	20	1
61820360	PA 3 / 6	20	1
61820370	PA 3 / 7	20	1
61820380	PA 3 / 8	20	1
61820390	PA 3 / 9	20	1
61820400	PA3 / 空白	20	1
61820410	PA 3 / A	20	1
61820420	PA 3 / B	20	1
61820430	PA 3 / C	20	1
61820440	PA 3 / D	20	1
61820450	PA 3 / E	20	1
61820460	PA 3 / F	20	1
61820470	PA 3 / G	20	1
61820480	PA 3 / H	20	1
61820490	PA 3 / I	20	1
61820500	PA 3 / J	20	1
61820510	PA 3 / K	20	1
61820520	PA 3 / L	20	1
61820530	PA 3 / M	20	1
61820540	PA 3 / N	20	1
61820550	PA 3 / O	20	1
61820560	PA 3 / P	20	1
61820570	PA 3 / Q	20	1
61820580	PA 3 / R	20	1
61820590	PA 3 / S	20	1
61820600	PA 3 / T	20	1
61820610	PA 3 / U	20	1
61820620	PA 3 / V	20	1
61820630	PA 3 / W	20	1
61820640	PA 3 / X	20	1
61820650	PA 3 / Y	20	1
61820660	PA 3 / Z	20	1
61820670	PA 3 / .	20	1
61820680	PA 3 / .	20	1
61820720	PA 3 / アース	20	1
61820760	PA 3 / +	20	1
61820770	PA 3 / -	20	1
61820780	PA 3 / ~	20	1

アクセサリ

- ・ PAD取付ロッド
- ・ PAVマウンティングツール
- ・ 収納ボックス



マーキングリングPC

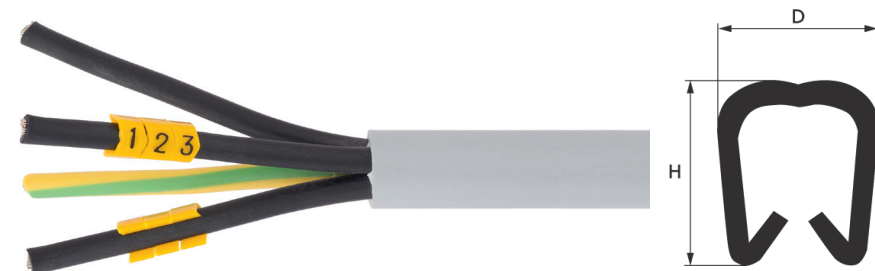

備考

- ・ アクセサリ(収納ボックス)はWebカタログ参照

利点

- ・ オープンマーキングリング、事前にプリントされた文字および数字付き
- ・ この形状によりケーブルに確実に固定され、回転防止機能により安全な組み合わせマーキングが可能になります。
- ・ 紫外線放射への耐性
- ・ クリッピングにより取付が簡単

適用範囲

- ・ 電線のマーキング
- ・ 接続後のマーキング
- ・ 接続前のマーキングにも使用可能

製品の特徴

- ・ 断面 [mm²]:
PC 10: 1
PC 20: 2.5
PC 30: 4
PC 40: 6
- ・ 使用範囲直径 [mm]:
PC 10: 2.4-3
PC 20: 3-4
PC 30: 4-5
PC 40: 5-6.2
- ・ 幅 x 高さ [mm] / スリーブ長さ [mm]:
PC 10: 3.7 x 3.6 / 3
PC 20: 4.5 x 4.2 / 3
PC 30: 5.7 x 5.5 / 3
PC 40: 6.9 x 6.7 / 4

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	製品の色 黄
	材質 カドミウムフリーおよびシリコンフリーの硬質PVC
	温度範囲 -30°C~+60°C

適合基準/認可

- ・ UL 94 V0準拠の高難燃性

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
PC 10			
61820900	PC 10 / O	200	1
61820910	PC 10 / 1	200	1
61820920	PC 10 / 2	200	1
61820930	PC 10 / 3	200	1
61820940	PC 10 / 4	200	1
61820950	PC 10 / 5	200	1
61820960	PC 10 / 6	200	1
61820970	PC 10 / 7	200	1
61820980	PC 10 / 8	200	1
61820990	PC 10 / 9	200	1
61821000	PC 10 / 空白	200	1
61821010	PC 10 / A	200	1
61821020	PC 10 / B	200	1
61821030	PC 10 / C	200	1
61821040	PC 10 / D	200	1
61821050	PC 10 / E	200	1
61821060	PC 10 / F	200	1
61821070	PC 10 / G	200	1
61821080	PC 10 / H	200	1
61821090	PC 10 / I	200	1
61821100	PC 10 / J	200	1
61821110	PC 10 / K	200	1
61821120	PC 10 / L	200	1
61821130	PC 10 / M	200	1
61821140	PC 10 / N	200	1
61821150	PC 10 / O	200	1
61821160	PC 10 / P	200	1
61821170	PC 10 / Q	200	1
61821180	PC 10 / R	200	1
61821190	PC 10 / S	200	1
61821200	PC 10 / T	200	1
61821210	PC 10 / U	200	1
61821220	PC 10 / V	200	1
61821230	PC 10 / W	200	1
61821240	PC 10 / X	200	1
61821250	PC 10 / Y	200	1
61821260	PC 10 / Z	200	1
61821270	PC 10 / /	200	1
61821280	PC 10 / .	200	1
61821290	PC 10 / ,	200	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61821300	PC 10 / :	200	1
61821310	PC 10 / =	200	1
61821320	PC 10 / アース	200	1
61821360	PC 10 / +	200	1
61821370	PC 10 / -	200	1
61821380	PC 10 / ~	200	1
PC 20			
61821400	PC 20 / 0	200	1
61821410	PC 20 / 1	200	1
61821420	PC 20 / 2	200	1
61821430	PC 20 / 3	200	1
61821440	PC 20 / 4	200	1
61821450	PC 20 / 5	200	1
61821460	PC 20 / 6	200	1
61821470	PC 20 / 7	200	1
61821480	PC 20 / 8	200	1
61821490	PC 20 / 9	200	1
61821500	PC 20 / 空白	200	1
61821510	PC 20 / A	200	1
61821520	PC 20 / B	200	1
61821530	PC 20 / C	200	1
61821540	PC 20 / D	200	1
61821550	PC 20 / E	200	1
61821560	PC 20 / F	200	1
61821570	PC 20 / G	200	1
61821580	PC 20 / H	200	1
61821590	PC 20 / I	200	1
61821600	PC 20 / J	200	1
61821610	PC 20 / K	200	1
61821620	PC 20 / L	200	1
61821630	PC 20 / M	200	1
61821640	PC 20 / N	200	1
61821650	PC 20 / O	200	1
61821660	PC 20 / P	200	1
61821670	PC 20 / Q	200	1
61821680	PC 20 / R	200	1
61821690	PC 20 / S	200	1
61821700	PC 20 / T	200	1
61821710	PC 20 / U	200	1
61821720	PC 20 / V	200	1
61821730	PC 20 / W	200	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61821740	PC 20 / X	200	1
61821750	PC 20 / Y	200	1
61821760	PC 20 / Z	200	1
61821770	PC 20 / /	200	1
61821780	PC 20 / .	200	1
61821790	PC 20 / ,	200	1
61821800	PC 20 / :	200	1
61821810	PC 20 / =	200	1
61821820	PC 20 / アース	200	1
61821860	PC 20 / +	200	1
61821870	PC 20 / -	200	1
61821880	PC 20 / ~	200	1
PC 30			
61821900	PC 30 / 0	200	1
61821910	PC 30 / 1	200	1
61821920	PC 30 / 2	200	1
61821930	PC 30 / 3	200	1
61821940	PC 30 / 4	200	1
61821950	PC 30 / 5	200	1
61821960	PC 30 / 6	200	1
61821970	PC 30 / 7	200	1
61821980	PC 30 / 8	200	1
61821990	PC 30 / 9	200	1
61822000	PC 30 / 空白	200	1
61822010	PC 30 / A	200	1
61822020	PC 30 / B	200	1
61822030	PC 30 / C	200	1
61822040	PC 30 / D	200	1
61822050	PC 30 / E	200	1
61822060	PC 30 / F	200	1
61822070	PC 30 / G	200	1
61822080	PC 30 / H	200	1
61822090	PC 30 / I	200	1
61822100	PC 30 / J	200	1
61822110	PC 30 / K	200	1
61822120	PC 30 / L	200	1
61822130	PC 30 / M	200	1
61822140	PC 30 / N	200	1
61822150	PC 30 / O	200	1
61822160	PC 30 / P	200	1
61822170	PC 30 / Q	200	1
61822180	PC 30 / R	200	1
61822190	PC 30 / S	200	1
61822200	PC 30 / T	200	1
61822210	PC 30 / U	200	1
61822220	PC 30 / V	200	1
61822230	PC 30 / W	200	1
61822240	PC 30 / X	200	1
61822250	PC 30 / Y	200	1
61822260	PC 30 / Z	200	1
61822270	PC 30 / /	200	1
61822280	PC 30 / .	200	1
61822290	PC 30 / ,	200	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ マーキングリングPliosnap (970 ページ参照)

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61822300	PC 30 / :	200	1
61822310	PC 30 / =	200	1
61822320	PC 30 / アース	200	1
61822360	PC 30 / +	200	1
61822370	PC 30 / -	200	1
61822380	PC 30 / ~	200	1
PC 40			
61822400	PC 40 / 0	200	1
61822410	PC 40 / 1	200	1
61822420	PC 40 / 2	200	1
61822430	PC 40 / 3	200	1
61822440	PC 40 / 4	200	1
61822450	PC 40 / 5	200	1
61822460	PC 40 / 6	200	1
61822470	PC 40 / 7	200	1
61822480	PC 40 / 8	200	1
61822490	PC 40 / 9	200	1
61822500	PC 40 / 空白	200	1
61822510	PC 40 / A	200	1
61822520	PC 40 / B	200	1
61822530	PC 40 / C	200	1
61822540	PC 40 / D	200	1
61822550	PC 40 / E	200	1
61822560	PC 40 / F	200	1
61822570	PC 40 / G	200	1
61822580	PC 40 / H	200	1
61822590	PC 40 / I	200	1
61822600	PC 40 / J	200	1
61822610	PC 40 / K	200	1
61822620	PC 40 / L	200	1
61822630	PC 40 / M	200	1
61822640	PC 40 / N	200	1
61822650	PC 40 / O	200	1
61822660	PC 40 / P	200	1
61822670	PC 40 / Q	200	1
61822680	PC 40 / R	200	1
61822690	PC 40 / S	200	1
61822700	PC 40 / T	200	1
61822710	PC 40 / U	200	1
61822720	PC 40 / V	200	1
61822730	PC 40 / W	200	1
61822740	PC 40 / X	200	1
61822750	PC 40 / Y	200	1
61822760	PC 40 / Z	200	1
61822770	PC 40 / /	200	1
61822780	PC 40 / .	200	1
61822790	PC 40 / ,	200	1
61822800	PC 40 / :	200	1
61822810	PC 40 / =	200	1
61822820	PC 40 / アース	200	1
61822860	PC 40 / +	200	1
61822870	PC 40 / -	200	1
61822880	PC 40 / ~	200	1

アクセサリ

- ・ 収納ボックス



マーキングリングPliosnap



備考

- ・ アクセサリ(収納ボックス)はWebカタログ参照

利点

- ・ 迅速かつ簡単に組立可能
- ・ 取り付けロッドには把持対応位置に脚が付いています
- ・ ケーブルは、尖った部分がない状態でほぼ完全に包み込まれます(導体シェルの損傷を回避)
- ・ 両側の山形により、正しい向きにマーカを配置可能

適用範囲

- ・ ターミナルブロックのシングルコアおよびケーブルのマーキング、狭いスペースにも対応
- ・ 接続後のマーキング

製品の特徴

- ・ 断面 [mm²]:
Pliosnap 0: ガラス繊維ケーブル
Pliosnap 1: 0.32
Pliosnap 2: 0.50
Pliosnap 3: 0.75
Pliosnap 6: 1-1.5
Pliosnap 9: 2.5
Pliosnap 12: 4.6
- ・ 使用範囲直径 [mm]:
Pliosnap 0: ガラス繊維ケーブル
Pliosnap 1: 1-1.4
Pliosnap 2: 1.4-1.8
Pliosnap 3: 1.9-2.6
Pliosnap 6: 2.6-3.5
Pliosnap 9: 3.2-4.5
Pliosnap 12: 4.5-6

適合基準/認可

- ・ UL 94 HBに準拠した可燃性

付属

- ・ 1 PU = 10 (Pliosnap 0 - 6) または12 (Pliosnap 9 + 12) 本の取付ロッドの300個のマーカ

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料

注記
絶縁耐力: 28 kV/mm 降伏応力:
54 N/mm² 破断時の伸び率: 30 % 弾性係数: 2100 N/mm²

製品の色
白
カラーキャリア:
Pliosnap 0: 黒
Pliosnap 1: 茶
Pliosnap 2: 灰
Pliosnap 3: 緑
Pliosnap 6: 赤
Pliosnap 9: 青
Pliosnap 12: 黄

材質
ポリオキシメチレン(POM)

温度範囲
-40 °C ~ +90 °C

型番	製品名	PUごとのマーカ数	PU
Pliosnap 0			
61919400	Pliosnap 0/0 WH (白)	300	1
61919401	Pliosnap 0/1 WH (白)	300	1
61919402	Pliosnap 0/2 WH (白)	300	1
61919403	Pliosnap 0/3 WH (白)	300	1
61919404	Pliosnap 0/4 WH (白)	300	1
61919405	Pliosnap 0/5 WH (白)	300	1
61919406	Pliosnap 0/6 WH (白)	300	1
61919407	Pliosnap 0/7 WH (白)	300	1
61919408	Pliosnap 0/8 WH (白)	300	1
61919409	Pliosnap 0/9 WH (白)	300	1
61919410	Pliosnap 0/A WH (白)	300	1
61919411	Pliosnap 0/B WH (白)	300	1
61919412	Pliosnap 0/C WH (白)	300	1
61919413	Pliosnap 0/D WH (白)	300	1
61919414	Pliosnap 0/E WH (白)	300	1
61919415	Pliosnap 0/F WH (白)	300	1
61919416	Pliosnap 0/G WH (白)	300	1
61919417	Pliosnap 0/H WH (白)	300	1
61919418	Pliosnap 0/I WH (白)	300	1
61919419	Pliosnap 0/J WH (白)	300	1
61919420	Pliosnap 0/K WH (白)	300	1
61919421	Pliosnap 0/L WH (白)	300	1
61919422	Pliosnap 0/M WH (白)	300	1
61919423	Pliosnap 0/N WH (白)	300	1
61919424	Pliosnap 0/O WH (白)	300	1
61919425	Pliosnap 0/P WH (白)	300	1
61919426	Pliosnap 0/Q WH (白)	300	1
61919427	Pliosnap 0/R WH (白)	300	1

型番	製品名	PUごとのマーカ数	PU
61919428	Pliosnap 0/S WH (白)	300	1
61919429	Pliosnap 0/T WH (白)	300	1
61919430	Pliosnap 0/U WH (白)	300	1
61919431	Pliosnap 0/V WH (白)	300	1
61919432	Pliosnap 0/W WH (白)	300	1
61919433	Pliosnap 0/X WH (白)	300	1
61919434	Pliosnap 0/Y WH (白)	300	1
61919435	Pliosnap 0/Z WH (白)	300	1
61919436	Pliosnap 0/+ WH (白)	300	1
61919437	Pliosnap 0/- WH (白)	300	1
61919438	Pliosnap 0/.WH (白)	300	1
61919439	Pliosnap 0/: WH (白)	300	1
Pliosnap 1			
61919440	Pliosnap 1/0 WH (白)	300	1
61919441	Pliosnap 1/1 WH (白)	300	1
61919442	Pliosnap 1/2 WH (白)	300	1
61919443	Pliosnap 1/3 WH (白)	300	1
61919444	Pliosnap 1/4 WH (白)	300	1
61919445	Pliosnap 1/5 WH (白)	300	1
61919446	Pliosnap 1/6 WH (白)	300	1
61919447	Pliosnap 1/7 WH (白)	300	1
61919448	Pliosnap 1/8 WH (白)	300	1
61919449	Pliosnap 1/9 WH (白)	300	1
61919450	Pliosnap 1/A WH (白)	300	1
61919451	Pliosnap 1/B WH (白)	300	1
61919452	Pliosnap 1/C WH (白)	300	1
61919453	Pliosnap 1/D WH (白)	300	1
61919454	Pliosnap 1/E WH (白)	300	1
61919455	Pliosnap 1/F WH (白)	300	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61919456	Pliosnap 1/G WH (白)	300	1
61919457	Pliosnap 1/H WH (白)	300	1
61919458	Pliosnap 1/I WH (白)	300	1
61919459	Pliosnap 1/J WH (白)	300	1
61919460	Pliosnap 1/K WH (白)	300	1
61919461	Pliosnap 1/L WH (白)	300	1
61919462	Pliosnap 1/M WH (白)	300	1
61919463	Pliosnap 1/N WH (白)	300	1
61919464	Pliosnap 1/O WH (白)	300	1
61919465	Pliosnap 1/P WH (白)	300	1
61919466	Pliosnap 1/Q WH (白)	300	1
61919467	Pliosnap 1/R WH (白)	300	1
61919468	Pliosnap 1/S WH (白)	300	1
61919469	Pliosnap 1/T WH (白)	300	1
61919470	Pliosnap 1/U WH (白)	300	1
61919471	Pliosnap 1/V WH (白)	300	1
61919472	Pliosnap 1/W WH (白)	300	1
61919473	Pliosnap 1/X WH (白)	300	1
61919474	Pliosnap 1/Y WH (白)	300	1
61919475	Pliosnap 1/Z WH (白)	300	1
61919476	Pliosnap 1/+ WH (白)	300	1
61919477	Pliosnap 1/- WH (白)	300	1
61919478	Pliosnap 1/.WH (白)	300	1
61919479	Pliosnap 1/: WH (白)	300	1
Pliosnap 2			
61919480	Pliosnap 2/0 WH	300	1
61919481	Pliosnap 2/1 WH	300	1
61919482	Pliosnap 2/2 WH	300	1
61919483	Pliosnap 2/3 WH	300	1
61919484	Pliosnap 2/4 WH	300	1
61919485	Pliosnap 2/5 WH	300	1
61919486	Pliosnap 2/6 WH	300	1
61919487	Pliosnap 2/7 WH	300	1
61919488	Pliosnap 2/8 WH	300	1
61919489	Pliosnap 2/9 WH	300	1
61919490	Pliosnap 2/A WH (白)	100	1
61919491	Pliosnap 2/B WH (白)	300	1
61919492	Pliosnap 2/C WH (白)	300	1
61919493	Pliosnap 2/D WH (白)	300	1
61919494	Pliosnap 2/E WH (白)	300	1
61919495	Pliosnap 2/F WH (白)	300	1
61919496	Pliosnap 2/G WH	300	1
61919497	Pliosnap 2/H WH	300	1
61919498	Pliosnap 2/I WH	300	1
61919499	Pliosnap 2/J WH (白)	300	1
61919500	Pliosnap 2/K WH	300	1
61919501	Pliosnap 2/L WH	300	1
61919502	Pliosnap 2/M WH	300	1
61919503	Pliosnap 2/N WH	300	1
61919504	Pliosnap 2/O WH	300	1
61919505	Pliosnap 2/P WH	300	1
61919506	Pliosnap 2/Q WH	300	1
61919507	Pliosnap 2/R WH	300	1
61919508	Pliosnap 2/S WH	300	1
61919509	Pliosnap 2/T WH	300	1
61919510	Pliosnap 2/U WH (白)	300	1
61919511	Pliosnap 2/V WH	300	1
61919512	Pliosnap 2/W WH	300	1
61919513	Pliosnap 2/X WH	300	1
61919514	Pliosnap 2/Y WH	300	1
61919515	Pliosnap 2/Z WH	300	1
61919516	Pliosnap 2/+ WH (白)	300	1
61919517	Pliosnap 2/- WH (白)	300	1
61919518	Pliosnap 2/.WH (白)	300	1
61919519	Pliosnap 2/: WH (白)	300	1
Pliosnap 3			
61919520	Pliosnap 3/0 WH	300	1
61919521	Pliosnap 3/1 WH	300	1
61919522	Pliosnap 3/2 WH	300	1
61919523	Pliosnap 3/3 WH	300	1
61919524	Pliosnap 3/4 WH	300	1
61919525	Pliosnap 3/5 WH	300	1
61919526	Pliosnap 3/6 WH	300	1
61919527	Pliosnap 3/7 WH	300	1
61919528	Pliosnap 3/8 WH	300	1
61919529	Pliosnap 3/9 WH	300	1
61919530	Pliosnap 3/A WH	300	1
61919531	Pliosnap 3/B WH	300	1
61919532	Pliosnap 3/C WH	300	1
61919533	Pliosnap 3/D WH	300	1
61919534	Pliosnap 3/E WH	300	1
61919535	Pliosnap 3/F WH	300	1
61919536	Pliosnap 3/G WH	300	1
61919537	Pliosnap 3/H WH	300	1
61919538	Pliosnap 3/I WH	300	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61919539	Pliosnap 3/J WH	300	1
61919540	Pliosnap 3/K WH	300	1
61919541	Pliosnap 3/L WH	300	1
61919542	Pliosnap 3/M WH	300	1
61919543	Pliosnap 3/N WH	300	1
61919544	Pliosnap 3/O WH	300	1
61919545	Pliosnap 3/P WH	300	1
61919546	Pliosnap 3/Q WH	300	1
61919547	Pliosnap 3/R WH	300	1
61919548	Pliosnap 3/S WH	300	1
61919549	Pliosnap 3/T WH	300	1
61919550	Pliosnap 3/U WH	300	1
61919551	Pliosnap 3/V WH	300	1
61919552	Pliosnap 3/W WH	300	1
61919553	Pliosnap 3/X WH	300	1
61919554	Pliosnap 3/Y WH	300	1
61919555	Pliosnap 3/Z WH	300	1
61919556	Pliosnap 3/+ WH	300	1
61919557	Pliosnap 3/- WH	300	1
61919558	Pliosnap 3/.WH (白)	300	1
61919559	Pliosnap 3/: WH	300	1
Pliosnap 6			
61919560	Pliosnap 6/0 WH	300	1
61919561	Pliosnap 6/1 WH	300	1
61919562	Pliosnap 6/2 WH	300	1
61919563	Pliosnap 6/3 WH	300	1
61919564	Pliosnap 6/4 WH	300	1
61919565	Pliosnap 6/5 WH	300	1
61919566	Pliosnap 6/6 WH	300	1
61919567	Pliosnap 6/7 WH	300	1
61919568	Pliosnap 6/8 WH	300	1
61919569	Pliosnap 6/9 WH	300	1
61919570	Pliosnap 6/A WH	300	1
61919571	Pliosnap 6/B WH	300	1
61919572	Pliosnap 6/C WH	300	1
61919573	Pliosnap 6/D WH	300	1
61919574	Pliosnap 6/E WH	300	1
61919575	Pliosnap 6/F WH	300	1
61919576	Pliosnap 6/G WH	300	1
61919577	Pliosnap 6/H WH	300	1
61919578	Pliosnap 6/I WH	300	1
61919579	Pliosnap 6/J WH	300	1
61919580	Pliosnap 6/K WH	300	1
61919581	Pliosnap 6/L WH	300	1
61919582	Pliosnap 6/M WH	300	1
61919583	Pliosnap 6/N WH	300	1
61919584	Pliosnap 6/O WH	300	1
61919585	Pliosnap 6/P WH	300	1
61919586	Pliosnap 6/Q WH	300	1
61919587	Pliosnap 6/R WH	300	1
61919588	Pliosnap 6/S WH	300	1
61919589	Pliosnap 6/T WH	300	1
61919590	Pliosnap 6 U/WH	300	1
61919591	Pliosnap 6/V WH	300	1
61919592	Pliosnap 6/W WH	300	1
61919593	Pliosnap 6/X WH	300	1
61919594	Pliosnap 6/Y WH	300	1
61919595	Pliosnap 6/Z WH	300	1
61919596	Pliosnap 6/+ WH	300	1
61919597	Pliosnap 6/- WH	300	1
61919598	Pliosnap 6/. WH	300	1
61919599	Pliosnap 6/: WH	300	1
Pliosnap 9			
61919600	Pliosnap 9/0 WH	300	1
61919601	Pliosnap 9/1 WH	300	1
61919602	Pliosnap 9/2 WH	300	1
61919603	Pliosnap 9/3 WH	300	1
61919604	Pliosnap 9/4 WH	300	1
61919605	Pliosnap 9/5 WH	300	1
61919606	Pliosnap 9/6 WH	300	1
61919607	Pliosnap 9/7 WH	300	1
61919608	Pliosnap 9/8 WH	300	1
61919609	Pliosnap 9/9 WH	300	1
61919610	Pliosnap 9/A WH	300	1
61919611	Pliosnap 9/B WH	300	1
61919612	Pliosnap 9/C WH	300	1
61919613	Pliosnap 9/D WH	300	1
61919614	Pliosnap 9/E WH	300	1
61919615	Pliosnap 9/F WH	300	1
61919616	Pliosnap 9/G WH	300	1
61919617	Pliosnap 9/H WH	300	1
61919618	Pliosnap 9/I WH	300	1
61919619	Pliosnap 9/J WH	300	1
61919620	Pliosnap 9/K WH	300	1
61919621	Pliosnap 9/L WH	300	1

マーキングシステム



FLEXIMARK®文字/ナンバリング・マーキングリング

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61919622	Pliosnap 9/M WH	300	1
61919623	Pliosnap 9/N WH	300	1
61919624	Pliosnap 9/O WH	300	1
61919625	Pliosnap 9/P WH	300	1
61919626	Pliosnap 9/Q WH	300	1
61919627	Pliosnap 9/R WH	300	1
61919628	Pliosnap 9/S WH	300	1
61919629	Pliosnap 9/T WH	300	1
61919630	Pliosnap 9/U WH	300	1
61919631	Pliosnap 9/V WH	300	1
61919632	Pliosnap 9/W WH	300	1
61919633	Pliosnap 9/X WH	300	1
61919634	Pliosnap 9/Y WH	300	1
61919635	Pliosnap 9/Z WH	300	1
61919636	Pliosnap 9/+ WH	300	1
61919637	Pliosnap 9/- WH	300	1
61919638	Pliosnap 9/. WH	300	1
61919639	Pliosnap 9/ : WH	300	1
Pliosnap 12			
61919640	Pliosnap 12/0 WH (白)	300	1
61919641	Pliosnap 12/1 WH	300	1
61919642	Pliosnap 12/2 WH (白)	300	1
61919643	Pliosnap 12/3 WH (白)	300	1
61919644	Pliosnap 12/4 WH (白)	300	1
61919645	Pliosnap 12/5 WH (白)	300	1
61919646	Pliosnap 12/6 WH (白)	300	1
61919647	Pliosnap 12/7 WH (白)	300	1
61919648	Pliosnap 12/8 WH (白)	300	1
61919649	Pliosnap 12/9 WH (白)	300	1
61919650	Pliosnap 12/A WH (白)	300	1

型番	製品名	PUごとのマー カー数	PU
61919651	Pliosnap 12/B WH (白)	300	1
61919652	Pliosnap 12/C WH (白)	300	1
61919653	Pliosnap 12/D WH (白)	300	1
61919654	Pliosnap 12/E WH (白)	300	1
61919655	Pliosnap 12/F WH (白)	300	1
61919656	Pliosnap 12/G WH (白)	300	1
61919657	Pliosnap 12/H WH (白)	300	1
61919658	Pliosnap 12/I WH (白)	300	1
61919659	Pliosnap 12/J WH (白)	300	1
61919660	Pliosnap 12/K WH (白)	300	1
61919661	Pliosnap 12/L WH	300	1
61919662	Pliosnap 12/M WH (白)	300	1
61919663	Pliosnap 12/N WH (白)	300	1
61919664	Pliosnap 12/O WH (白)	300	1
61919665	Pliosnap 12/P WH (白)	300	1
61919666	Pliosnap 12/Q WH (白)	300	1
61919667	Pliosnap 12/R WH (白)	300	1
61919668	Pliosnap 12/S WH (白)	300	1
61919669	Pliosnap 12/T WH (白)	300	1
61919670	Pliosnap 12/U WH (白)	300	1
61919671	Pliosnap 12/V WH (白)	300	1
61919672	Pliosnap 12/W WH (白)	300	1
61919673	Pliosnap 12/X WH (白)	300	1
61919674	Pliosnap 12/Y WH (白)	300	1
61919675	Pliosnap 12/Z WH (白)	300	1
61919676	Pliosnap 12/+ WH (白)	300	1
61919677	Pliosnap 12/- WH	300	1
61919678	Pliosnap 12/.WH (白)	300	1
61919679	Pliosnap 12/ : WH (白)	300	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- ・ 収納ボックス