

マーキングシステム



FLEXIMARK®熱転写印刷ラベル・コンポーネントマーキング



FLEXIMARK® TAラベルマーキング



備考

- ラベルのサンプルは特注可能

利点

- 紫外線放射への耐性
- にじまない、耐スクラッチ性、多数のオイルおよび化学薬品への耐性

適用範囲

- 電子コンポーネント、パネル、プッシュボタンおよび標識のマーク

注記

- FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
- 推奨リボン: R71 110-360 resin BK (型番: 83259609)

付属

- ラベルロールとして発送

テクニカルデータ



接着剤

アクリルベース永く接着剤付着力: 15N/mm



製品の色

黄、白
シルバーも特注可能



材質

ハロゲンフリーポリエステル



温度範囲

-40 °C~+125 °C 最低接着温度: +10 °C

型番	製品名	色	幅 x 高さ(mm)	PUごとのマーカー数	PU
FLEXIMARK® TAラベルマーキング					
83259611	FLEXIMARK®ラベルTA 15-6 YE (黄)	黄	15.6 x 6.0	10000	1
83259628	FLEXIMARK®ラベルTA 18-9 YE (黄)	黄	18.0 x 9.0	10000	1
83259634	FLEXIMARK®ラベルTA 20-8 YE (黄)	黄	20.0 x 8.0	10000	1
83259641	FLEXIMARK®ラベルTA 25.4-12.7 YE (黄)	黄	25.4 x 12.7	10000	1
83259653	FLEXIMARK®ラベルTA 26-10 YE (黄)	黄	26.0 x 10.0	10000	1
83259664	FLEXIMARK®ラベルTA 26.5-17.5 YE (黄)	黄	26.5 x 17.5	5000	1
83259683	FLEXIMARK®ラベルTA 32-9.5 YE (黄)	黄	32.0 x 9.5	10000	1
83259594	FLEXIMARK®ラベルTA 37-9 YE (黄)	黄	37.0 x 9.0	2000	1
83259574	FLEXIMARK®ラベルTA 38-13 YE (黄)	黄	38.0 x 13.0	5000	1
83259694	FLEXIMARK®ラベルTA 38-19 YE (黄)	黄	38.0 x 19.0	2000	1
83259700	FLEXIMARK®ラベルTA 45-23 YE (黄)	黄	45.0 x 23.0	2000	1
83259706	FLEXIMARK®ラベルTA 47-28 YE (黄)	黄	47.0 x 28.0	1500	1
83259712	FLEXIMARK®ラベルTA 50-23 YE (黄)	黄	50.0 x 23.0	2000	1
83259718	FLEXIMARK®ラベルTA 60-36 YE (黄)	黄	60.0 x 36.0	1000	1
83259724	FLEXIMARK®ラベルTA 65-35 YE (黄)	黄	65.0 x 35.0	1000	1
83259736	FLEXIMARK®ラベルTA 70-48 YE (黄)	黄	70.0 x 48.0	1000	1
83259783	FLEXIMARK®ラベルTA 75-28 YE (黄)	黄	75.0 x 28.0	2000	1
83259755	FLEXIMARK®ラベルTA 101.6-23 YE (黄)	黄	101.6 x 23.0	2000	1
83259763	FLEXIMARK®ラベルTA 101.6-36 YE (黄)	黄	101.6 x 36.0	1000	1
83259610	FLEXIMARK®ラベルTA 15-6 WH (白)	白	15.6 x 6.0	10000	1
83259629	FLEXIMARK®ラベルTA 18-9 WH (白)	白	18.0 x 9.0	10000	1
83259635	FLEXIMARK®ラベルTA 20-8 WH (白)	白	20.0 x 8.0	10000	1
83259643	FLEXIMARK®ラベルTA 25.4-12.7 WH (白)	白	25.4 x 12.7	10000	1
83259655	FLEXIMARK®ラベルTA 26-10 WH (白)	白	26.0 x 10.0	10000	1
83259665	FLEXIMARK®ラベルTA 26.5-17.5 WH (白)	白	26.5 x 17.5	5000	1
83259685	FLEXIMARK®ラベルTA 32-9.5 WH (白)	白	32.0 x 9.5	10000	1
83259593	FLEXIMARK®ラベルTA 37-9 WH (白)	白	37.0 x 9.0	2000	1
83259573	FLEXIMARK®ラベルTA 38-13 WH (白)	白	38.0 x 13.0	5000	1
83259695	FLEXIMARK®ラベルTA 38-19 WH (白)	白	38.0 x 19.0	2000	1
83259701	FLEXIMARK®ラベルTA 45-23 WH (白)	白	45.0 x 23.0	2000	1
83259707	FLEXIMARK®ラベルTA 47-28 WH (白)	白	47.0 x 28.0	1500	1
83259713	FLEXIMARK®ラベルTA 50-23 WH (白)	白	50.0 x 23.0	2000	1
83259719	FLEXIMARK®ラベルTA 60-36 WH (白)	白	60.0 x 36.0	1000	1
83259725	FLEXIMARK®ラベルTA 65-35 WH (白)	白	65.0 x 35.0	1000	1
83259737	FLEXIMARK®ラベルTA 70-48 WH (白)	白	70.0 x 48.0	1000	1
83259782	FLEXIMARK®ラベルTA 75-28 WH (白)	白	75.0 x 28.0	2000	1
83259756	FLEXIMARK®ラベルTA 101.6-23 WH (白)	白	101.6 x 23.0	2000	1
83259764	FLEXIMARK®ラベルTA 101.6-36 WH (白)	白	101.6 x 36.0	1000	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- FLEXIMARK® TAフォームマーキング (951 ページ参照)
- FLEXIMARK® TAフォームマーキング(ロールタイプ) (951 ページ参照)

アクセサリ

- FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4® (953 ページ参照)




FLEXIMARK® TAフォームマーキング



備考

- ・ FLEXIMARK®サンプルバッグ入り(型番 M32511)

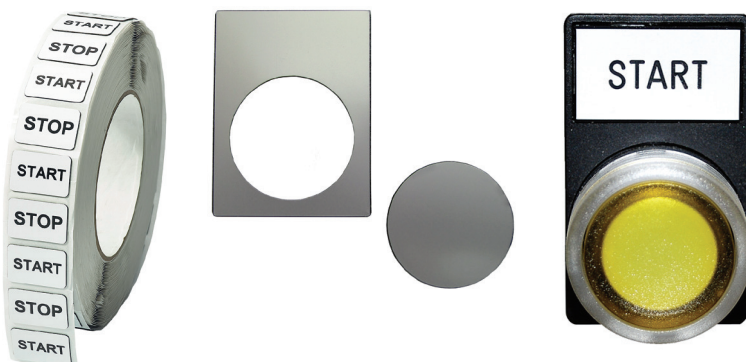

FLEXIMARK® TAフォームマーキング(ロールタイプ)



利点

- ・ 優れたUV耐性
- ・ 多種の表面での粘着性
- ・ 従来の刻印付きプラスチック製マーカーに代わる高い費用効果を実現

適用範囲

- ・ 電子コンポーネント、パネル、プッシュボタンおよび標識のマーク

注記

- ・ FLEXIMARK® Softwareおよび FLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
- ・ 推奨リボン: FTI-Y 60-360 BK (製品番号 83260201)

付属

- ・ ラベルロールとして発送

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 FLEXIMARK® TAフォームマーキング ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	接着剤 アクリル系永久接着剤
	製品の色 銀 白も可能(Webカタログ参照)
	材質 ポリエステルフォーム
	温度範囲 -40 °C ~ +90 °C

型番	製品名	色	幅(mm)	長さ(mm)	PUごとのマーカー数	m/PU	PU
角型							
83255338	FLEXIMARK® TAフォーム13-7 SR(銀)	銀	7	13	1000		1
83255339	FLEXIMARK® TAフォーム22-22 SR(銀)	銀	22	22	1000		1
83255340	FLEXIMARK® TAフォーム27-8 SR(銀)	銀	8	27	1000		1
83260166	FLEXIMARK® TAフォーム27-12.5 SR(銀)	銀	12.5	27	1000		1
83260167	FLEXIMARK® TAフォーム27-15 SR(銀)	銀	15	27	1000		1
83260168	FLEXIMARK® TAフォーム27-18 SR(銀)	銀	18	27	1000		1
83255341	FLEXIMARK® TAフォーム27-27 SR(銀)	銀	27	27	1000		1
83260170	FLEXIMARK® TAフォーム30-40 SR(銀)	銀	40	30	1000		1
83260171	FLEXIMARK® TAフォーム35-15 SR(銀)	銀	15	35	1000		1
83260172	FLEXIMARK® TAフォーム35-18 SR(銀)	銀	18	35	1000		1
83260173	FLEXIMARK® TAフォーム45-15 SR(銀)	銀	15	45	1000		1
83255342	FLEXIMARK® TAフォーム45-25 SR(銀)	銀	25	45	1000		1
83255343	FLEXIMARK® TAフォーム48-19 SR(銀)	銀	19	48	1000		1

マーキングシステム



FLEXIMARK®熱転写印刷ラベル・コンポーネントマーキング

型番	製品名	色	幅(mm)	長さ(mm)	PUごとのマー カー数	m/PU	PU
83260176	FLEXIMARK® TAフォーム50-15 SR (銀)	銀	15	50	1000		1
83260177	FLEXIMARK® TAフォーム50-25 SR (銀)	銀	25	50	750		1
83260179	FLEXIMARK® TAフォーム60-30 SR (銀)	銀	30	60	500		1
83260180	FLEXIMARK® TAフォーム70-18 SR (銀)	銀	18	70	1000		1
83255344	FLEXIMARK® TAフォーム90-15 SR (銀)	銀	15	90	250		1
83260182	FLEXIMARK® TAフォーム90-30 SR (銀)	銀	30	90	250		1
83260183	FLEXIMARK® TAフォーム90-45 SR (銀)	銀	45	90	250		1
83260185	FLEXIMARK® TAフォーム100-30 SR (銀)	銀	30	100	250		1
83260186	FLEXIMARK® TAフォーム100-50 SR (銀)	銀	50	100	250		1
83255345	FLEXIMARK® TAフォーム100-70 SR (銀)	銀	70	100	250		1
83260188	FLEXIMARK® TAフォーム105-140 SR (銀)	銀	140	105	500		1
円筒切り抜き型							
83260189	FLEXIMARK® TAフォーム40-30 Ø 24mm SR (銀)	銀	30	40	1000		1
ロールタイプ							
83255355	FLEXIMARK® TAフォーム13-20m SR (銀)	銀	13			20	1
83255356	FLEXIMARK® TAフォーム15-20m SR (銀)	銀	15			20	1
83255357	FLEXIMARK® TAフォーム18-20m SR (銀)	銀	18			20	1
83255358	FLEXIMARK® TAフォーム25-20m SR (銀)	銀	25			20	1
83255359	FLEXIMARK® TAフォーム30-20m SR (銀)	銀	30			20	1
83255360	FLEXIMARK® TAフォーム35-20m SR (銀)	銀	35			20	1
83255361	FLEXIMARK® TAフォーム50-20m SR (銀)	銀	50			20	1
83255362	FLEXIMARK® TAフォーム80-20m SR (銀)	銀	80			20	1
83255363	FLEXIMARK® TAフォーム100-20m SR (銀)	銀	100			20	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ
- FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照) - FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4® (953 ページ参照)

マーキングシステム



FLEXIMARK®ソフトウェアおよびプリンタ・ソフトウェア

FLEXIMARK® Software 10.0



備考

- 英語による無料技術サポートをご利用いただけます(電話: +4615577764、電子メール: support@fleximark.se)

利点	適用範囲	製品の特徴	注記
- 使いやすさを考慮し、ユーザーになじみのあるMicrosoft® Officeアプリケーションに類似したインターフェースデザインを採用 - バーコード、ロゴ、その他の画像、シリアルコードを印刷可能 - 電気工学で使用されるマークなどの画像ライブラリ - インターネット経由での新しいラベルのオンラインアップデートサービス	すべての種類のFLEXIMARK®ラベルを素早く簡単に印刷できるマーキングソフトウェア	- プリンタ: レーザー、熱転写 - 使用可能な言語: ドイツ語、英語、スウェーデン語、フランス語 - 使用可能なバーコード: EAN-8、EAN-13、EAN-128、Code-128、Code-39、interleaved 2/5、UPC-A	システム要件: 20 MBのハードディスク空き容量 - Microsoft® Windows 2000以降用のプリンタおよびドライバ
			付属 操作マニュアルおよびプログラムのヘルプ機能

型番	製品名	言語	PU
FLEXIMARK® Software 10.0			
83251080	FLEXIMARK® Software 10.0	DE / EN / SE / FR	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。