



FLEXIMARK® 編成済み収縮チューブ



テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料



ご希望により

ディーゼル耐性仕様としても注文可能
(SNCF- NF F00-608認定)



製品の色

黄白およびその他の色を特注可能
白でも製作可能



材質

ポリオレフィン
収縮率: ハロゲンフリーバージョン: 2:1
非ハロゲンフリーバージョン: 3:1



温度範囲

ハロゲンフリーバージョン:
-30°C~+105°C 非ハロゲンフリーバージョン:
-55°C~+135°C
収縮温度: +90°C

利点

- ・ 作業時間の削減
- ・ 所定の長さにカット済み

適用範囲

- ・ 広範囲のケーブル径に対応、電線マーキングにも適用可能

適合基準/認可

- ・ 非ハロゲンフリーバージョン: UL 224認可

注記

- ・ FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
- ・ 推奨リボン: FTI-X 60-300 BK (製品番号 83260206)

付属

- ・ ラベルロールとして発送

型番	製品名	色	収縮可能範囲(mm)	長さ(mm)	PUことのマーカ ー数	PU
ハロゲンフリー						
83260225	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ2.4/1.2-12.5 YE(黄)	黄	1.20 - 2.40	12	4000	1
83260228	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ2.4/1.2-16.6 YE(黄)	黄	1.20 - 2.40	16	3000	1
83260100	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ2.4/1.2-25 YE(黄)	黄	1.20 - 2.40	25	2000	1
83260090	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ2.4/1.2-38 YE(黄)	黄	1.20 - 2.40	38	1000	1
83260080	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ2.4/1.2-50 YE(黄)	黄	1.20 - 2.40	50	1000	1
83260226	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ3.2/1.6-12.5 YE(黄)	黄	1.60 - 3.20	12	4000	1
83260229	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ3.2/1.6-16.6 YE(黄)	黄	1.60 - 3.20	16	3000	1
83260101	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ3.2/1.6-25 YE(黄)	黄	1.60 - 3.20	25	2000	1
83260091	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ3.2/1.6-38 YE(黄)	黄	1.60 - 3.20	38	1000	1
83260081	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ3.2/1.6-50 YE(黄)	黄	1.60 - 3.20	50	1000	1
83260227	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ4.8/2.4-12.5 YE(黄)	黄	2.40 - 4.80	12	4000	1
83260230	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ4.8/2.4-16.6 YE(黄)	黄	2.40 - 4.80	16	3000	1
83260102	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ4.8/2.4-25 YE(黄)	黄	2.40 - 4.80	25	2000	1
83260092	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ4.8/2.4-38 YE(黄)	黄	2.40 - 4.80	38	1000	1
83260082	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ4.8/2.4-50 YE(黄)	黄	2.40 - 4.80	50	1000	1
83260103	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ6.4/3.2-25 YE(黄)	黄	3.20 - 6.40	25	2000	1
83260093	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ6.4/3.2-38 YE(黄)	黄	3.20 - 6.40	38	1000	1
83260083	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ6.4/3.2-50 YE(黄)	黄	3.20 - 6.40	50	1000	1
83260104	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ9.5/4.8-25 YE(黄)	黄	4.80 - 9.50	25	1000	1
83260094	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ9.5/4.8-38 YE(黄)	黄	4.80 - 9.50	38	500	1
83260084	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ9.5/4.8-50 YE(黄)	黄	4.80 - 9.50	50	500	1
83260105	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ12.7/6.4-25 YE(黄)	黄	6.40 - 12.70	25	1000	1
83260095	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ12.7/6.4-38 YE(黄)	黄	6.40 - 12.70	38	500	1
83260085	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ12.7/6.4-50 YE(黄)	黄	6.40 - 12.70	50	500	1
83260106	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ19.1/9.5-25 YE(黄)	黄	9.50 - 19.10	25	1000	1
83260096	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ19.1/9.5-38 YE(黄)	黄	9.50 - 19.10	38	500	1
83260086	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ19.1/9.5-50 YE(黄)	黄	9.50 - 19.10	50	500	1
83260107	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ25.4/12.7-25 YE(黄)	黄	12.70 - 25.40	25	600	1
83260097	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ25.4/12.7-38 YE(黄)	黄	12.70 - 25.40	38	300	1
83260087	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ25.4/12.7-50 YE(黄)	黄	12.70 - 25.40	50	300	1
83260098	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ38.1/19.1-38 YE(黄)	黄	19.10 - 38.10	38	100	1
83260088	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ38.1/19.1-50 YE(黄)	黄	19.10 - 38.10	50	100	1
83260099	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ50.8/25.4-38 YE(黄)	黄	25.40 - 50.80	38	100	1
83260089	FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ50.8/25.4-50 YE(黄)	黄	25.40 - 50.80	50	100	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品

- ・ FLEXIMARK®熱収縮チューブ (948 ページ参照)

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4® (953 ページ参照)
- ・ HG 2320ヒートガン (1036 ページ参照)



FLEXIMARK®熱収縮チューブ



利点

- 必要な長さに個別に切断可能なフラット収縮チューブ

適用範囲

- ケーブルマーキング用
- 狭い場所での使用
- ケーブル絶縁の保護
- 特に修理用に最適

適合基準/認可

- UL 224認定

注記

- FLEXIMARK® Softwareおよび FLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたは EOS4で印刷可能
- 推奨リボン: フォントの色、黒: FTI-X 60-300 BK (製品番号83260206)、フォントの色、白: FTI-X 55-300 WH (製品番号83260260)
- 切断にはカッター (オプション) 装備のプリンタEOS4を使用し、収縮チューブにミシン目を入れるにはミシン目カッター (オプション) 装備のプリンタSQUIXを使用
- カスタマイズしたプリントを使用: FLEXIMARK® 収縮チューブ FCC製品を参照

付属

- ラベルロールとして発送

テクニカルデータ

	製品の色 黒、黄および白
	材質 ポリオレフィン 収縮率:3:1
	温度範囲 -55°C~+135°C

型番	製品名	色	収縮可能範囲(mm)	PU (m)	PU
FLEXIMARK®熱収縮チューブ					
83251670	FLEXIMARK®収縮チューブ3/1 BK 黒	黒	1.0 - 3.0	30	1
83251671	FLEXIMARK®収縮チューブ6/2 BK 黒	黒	2.0 - 6.0	25	1
83251672	FLEXIMARK®収縮チューブ9/3 BK 黒	黒	3.0 - 9.0	20	1
83251673	FLEXIMARK®収縮チューブ12/4 BK 黒	黒	4.0 - 12.0	20	1
83251674	FLEXIMARK®収縮チューブ18/6 BK 黒	黒	6.0 - 18.0	20	1
83251680	FLEXIMARK®収縮チューブ3/1 YE 黄	黄	1.0 - 3.0	30	1
83251681	FLEXIMARK®収縮チューブ6/2 YE 黄	黄	2.0 - 6.0	25	1
83251682	FLEXIMARK®収縮チューブ9/3 YE 黄	黄	3.0 - 9.0	20	1
83251683	FLEXIMARK®収縮チューブ12/4 YE 黄	黄	4.0 - 12.0	20	1
83251684	FLEXIMARK®収縮チューブ18/6 YE 黄	黄	6.0 - 18.0	20	1
83251690	FLEXIMARK®収縮チューブ 3/1 WH (白)	白	1.0 - 3.0	30	1
83251691	FLEXIMARK®収縮チューブ6/2 WH 白	白	2.0 - 6.0	25	1
83251692	FLEXIMARK®収縮チューブ9/3 WH 白	白	3.0 - 9.0	20	1
83251693	FLEXIMARK®収縮チューブ12/4 WH 白	白	4.0 - 12.0	20	1
83251694	FLEXIMARK®収縮チューブ18/6 WH 白	白	6.0 - 18.0	20	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ


- FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4* (953 ページ参照)
- HG 2320ヒートガン (1036 ページ参照)



FLEXIMARK® Flexiprint TF

備考

- TF 1、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(型番: M3251010)

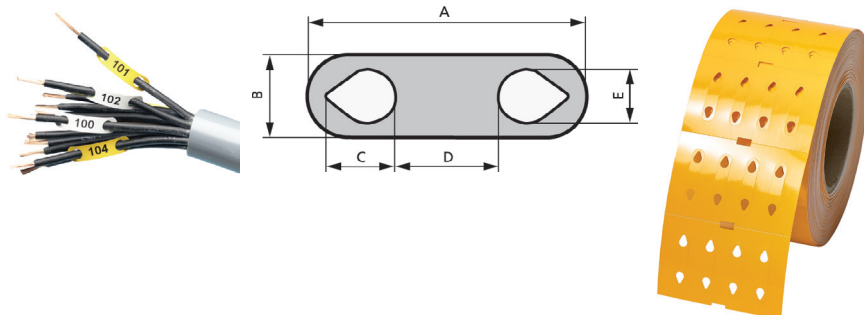

利点

- 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)
- 設置が簡単

適用範囲

- 電線のマーキング
- 光ファイバーケーブルのマーキング
- 接続前のマーキング
- ケーブル断面積が16.00 mm²を超える場合は、ケーブルタイを使用してシングルマーカを取付けられます。

注記

- FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
- 推奨リボン: R71 110-360 resin BK (型番: 83259609)
- 通常タイプ: 最大7文字、Lバージョン (例: LF1L): 最大15文字

付属

- ラベルロールとして発送

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
RAL	製品の色 黄 緑、青、赤でも製作可能
	材質 ハロゲンフリーポリエステル 厚さ: 0.175 mm
	温度範囲 -40°C~+125°C

型番	製品名	色	電線サイズ (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	PUごとのマーカ数	PU
小型パッケージ										
83255011	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600	白	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600	白	0.75 - 1.5	23	5.2	4.9	11.2	3.5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600	白	1.5 - 2.5	25	5.7	5.9	11.2	4.2	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600	白	2.5 - 6.0	26	7	6.5	11	5.5	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600	白	6.0 - 16.0	41	11	10.5	17	8.4	200	1
大型パッケージ										
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	黄	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	黄	0.75 - 1.5	23	5.2	4.9	11.2	3.5	2000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH	黄	0.75 - 1.5	34	5.2	5	22	3.5	2000	1
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	黄	1.5 - 2.5	25	5.7	5.9	11.2	4.2	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	黄	1.5 - 2.5	36	5.7	6	22	4.2	2000	1
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	黄	2.5 - 6.0	26	7	6.5	11	5.5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	黄	6.0 - 16.0	41	11	10.5	17	8.4	1000	1
83254365	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH	白	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	2000	1
83254366	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH	白	0.75 - 1.5	23	5.2	4.9	11.2	3.5	2000	1
83254355	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH	白	0.75 - 1.5	34	5.2	5	22	3.5	2000	1
83254367	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH	白	1.5 - 2.5	25	5.7	5.9	11.2	4.2	2000	1
83254360	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH	白	1.5 - 2.5	36	5.7	6	22	4.2	2000	1
83254368	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH	白	2.5 - 6.0	26	7	6.5	11	5.5	2000	1
83254369	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH	白	6.0 - 16.0	41	11	10.5	17	8.4	1000	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求め際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4* (953 ページ参照)