

EtherNet/IP™




ETHERLINE® H Flex Cat.5e Patch cables



備考

- ・ ハロゲンフリーかつ難燃性
- ・ その他タイプはwww.lappgroup.com/assemblyfinderから注文可能。また特注品は別途お問合せください。

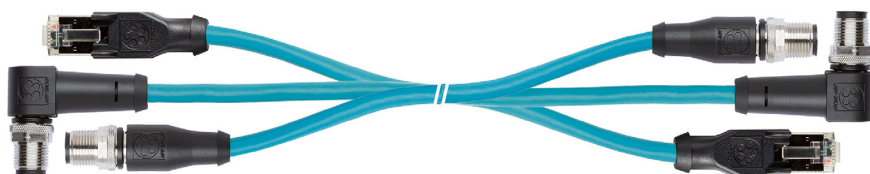

利点

- ・ コネクタ付きパッチケーブル
- ・ コネクタ付きでクイックインストールが可能

適用範囲

- ・ EtherCAT、EtherNet/IPに最適
- ・ 産業用途での使用に最適
- ・ 屋内使用
- ・ 可動使用に対応

製品の特長

- ・ Cat.5eおよびクラスDに準拠した要件に適合
- ・ 2ペア: 10/100 Mbit/s、産業用イーサネット向け

製品の構成

- ・ 編組導体、2x2x AWG26/7
- ・ ツイストペア構造により、ほとんど干渉のない動作(デカップリング)が可能。
- ・ 銅編組およびアルミホイルの一括シールド
- ・ アウターシース: ハロゲンフリー、難燃性化合物、直径5.6mm
- ・ 色: ウォーターブルー(RAL 5021に基づく)

テクニカルデータ


区分	ETIM 5.0/6.0: EC002599
種類	銅製パッチコード(ツイストペア)、産業用
最小曲げ半径	可動使用: 15 x 外径 固定使用: 6 x ケーブル径
保護等級	M12: IP 67 RJ45: IP 20
温度範囲	設置中: -5 °C~+60 °C 固定使用: -30°C~+80°C
コーティング	M12: D-Standard

		RJ45	M12、プラグ、ストレート	M12、プラグ、アングル	オープンエンド
	長さ	型番			
	1.0m	2171091	2171085	2171878	特注可能
	2.0m	2171092	2171086	2171879	
	3.0m	2171093	2171087	2171880	
	5.0m	2171094	2171088	2171881	
	1.0m	2171085	2171073	特注可能	2171079
	2.0m	2171086	2171074		2171080
	3.0m	2171087	2171075		2171081
	5.0m	2171088	2171076		2171082
	1.0m	2171878	特注可能	特注可能	特注可能
	2.0m	2171879			
	3.0m	2171880			
	5.0m	2171881			

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。詳細値(公差など)は提供可能です。
その他長さの特注可能です。



ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patch cables

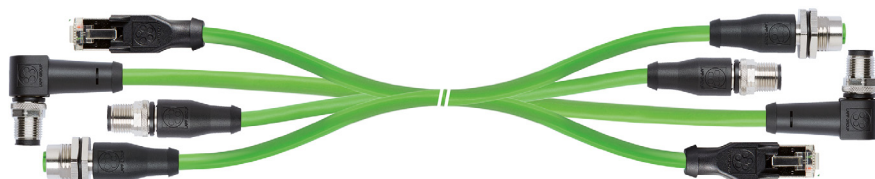

備考

- ・ PROFINET®用
- ・ その他タイプはwww.lappgroup.com/assemblyfinderから注文可能。また特注品は別途お問合せください。

利点

- ・ コネクタ付きパッチケーブル
- ・ コネクタ付きでクイックインストールが可能

適用範囲

- ・ PROFINET®用タイプB
- ・ 可動使用
- ・ EtherCAT、EtherNet/IPに最適
- ・ 産業用途での使用に最適
- ・ 屋内使用

製品の特長

- ・ Cat.5eおよびクラスDに準拠した要件に適合
- ・ 2ペア: 10/100 Mbit/s、産業用イーサネット向け

適合基準/認可

- ・ このケーブルはUL/CSAで認定されています(CMG)

製品の構成

- ・ 編組導体、2x2x AWG22/7
- ・ 星形カッドケーブル
- ・ 銅編組およびアルミホイルの一括シールド
- ・ PVC製アウターシース、直径6.5mm
- ・ 色: 緑(RAL 6018に基づく)

テクニカルデータ



区分

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
ETIM 5.0 Class-Description: 銅製パッチコード(ツイストペア)、産業用



最小曲げ半径

可動使用: 15 x 外径
固定使用: 10 x 外径



保護等級

M12: IP 67
RJ45: IP 20



温度範囲

可動使用: -20 °C~+60 °C
固定使用: -40°C~+80°C

コーティング

M12: D-Standard

		RJ45	M12、プラグ、ストレート	M12、プラグ、アングル	M12、ソケット、ストレート	オープンエンド
	長さ	型番				
RJ45	0.5m	2171228	2171214	2171221	2171293	2171235
	1.0m	2171229	2171215	2171222	2171294	2171236
	2.0m	2171230	2171216	2171223	2171295	2171237
	5.0m	2171232	2171218	2171225	2171297	2171239
	10.0m	2171233	2171219	2171226	特注可能	2171240
M12、プラグ、ストレート	0.5m	2171214	2172192	2172196	2171200	2172194
	1.0m	2171215	2171025	2171037	2171201	2171031
	2.0m	2171216	2171026	2171038	2171202	2171032
	5.0m	2171218	2171028	2171040	2171204	2171034
	10.0m	2171219	2171029	2171041	2171205	2171035
M12、プラグ、アングル	0.5m	2171221	2172196	特注可能	特注可能	2172198
	1.0m	2171222	2171037			2171043
	2.0m	2171223	2171038			2171044
	5.0m	2171225	2171040			2171046
	10.0m	2171226	2171041			2171047
M12、ソケット、ストレート	0.5m	2171293	2171200	特注可能	特注可能	特注可能
	1.0m	2171294	2171201			
	2.0m	2171295	2171202			
	5.0m	2171297	2171204			
	10.0m	特注可能	2171205			

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。詳細値(公差など)は提供可能です。
その他長さの特注可能です。