




検知可能ケーブルタイ

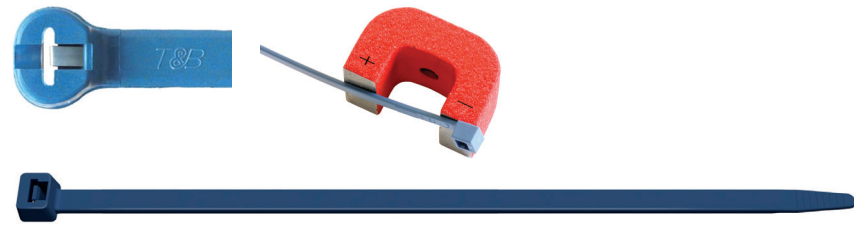

利点

- ・ X線装置、金属探知器、および目視用装置で検知できる固有の化合物を含む検知可能ケーブルタイ
- ・ 製品の汚染を最小限に抑制
- ・ ブルーカラーにより目視でも探知が容易
- ・ HACCP EU指令への適合
- ・ ポリアミド仕様: アルコール、ケトンなどの従来の溶剤、油、グリース、ガソリンなどの脂肪族および芳香族炭化水素、弱アルカリに対する耐性を備えています。酸(弱または強)と金属塩に対しては耐性がありません。
- ・ ポリプロピレン仕様: 化学洗浄剤に耐性があります。

適用範囲

- ・ 検知システムを使用して、完成品へのケーブルタイの混入が許されないアプリケーションに最適
- ・ 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
- ・ 医薬品製造

適合基準/認可

- ・ 製品名: TY-RAP®ポリアミド6.6、スチールノーズなし
- 難燃性 UL 94 V-2
- ・ 製品名: TY-RAP®ポリプロピレン
- 難燃性 UL 94 HB
- ・ スチールノーズ付きケーブルタイのみ ECOLAB認定

注記

- ・ 保管要件: ナイロン(ポリアミド)は、その性質上、外的な影響を受けやすくなっています。最適に使用するために、ケーブルタイには湿り気を持たせてあります。そのため、涼しく乾燥した場所に保管し、直射日光には当てないでください。ケーブルタイは、湿気を保持するためにビニール袋に梱包されています。これらはケーブルタイを使用するまで閉じたままにしておいてください。

適合工具

- ・ Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120ケーブルタイ工具 (1048ページ参照)

備考

- ・ 新機能: 検出装置で検知可能なケーブルタイ

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ケーブルタイ
	製品の色 青
	材質 ポリアミド6.6またはポリプロピレンおよびメタルパーツ ハロゲンフリーかつシリコンフリー
	温度範囲 設置温度 -40°C~+85°C: -5°C~+60°C

型番	製品名	UL認定	長さ x 幅(mm)	結束径(mm)	抗張力(N)	ピース / PU
スチールノーズなし/ポリアミド6.6						
61723360	ケーブルタイdetect 98x2.5 BU (青)	なし	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	100
61723364	ケーブルタイdetect 140x3.5 BU (青)	なし	140.0 x 3.5	2.0 - 32.0	180.0	100
61723365	ケーブルタイdetect 200x3.5 BU (青)	なし	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	100
61723361	ケーブルタイdetect 200x4.5 BU (青)	なし	200.0 x 4.5	3.0 - 50.0	220.0	100
61723366	ケーブルタイdetect 290x4.5 BU (青)	なし	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61723362	ケーブルタイdetect 360x4.5 BU (青)	なし	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61723363	ケーブルタイdetect 365x7.5 BU (青)	なし	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
スチールノーズ付き(商標TY-RAP®) / ポリアミド 6.6						
61723351	ケーブルタイTY-RAP TY523M-NDT	なし	92.0 x 2.4	2.0 - 16.0	80	100
61723359	ケーブルタイTY-RAP TY524M-NDT	なし	140.0 x 3.6	2.0 - 29.0	180.0	100
61723352	ケーブルタイTY-RAP TY525M-NDT	なし	186.0 x 4.8	3.5 - 45.0	220	100
61723353	ケーブルタイTY-RAP TY528M-NDT	なし	360.0 x 4.8	3.5 - 102.0	220	100
61723354	ケーブルタイTY-RAP TY527M-NDT	なし	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	540	100
スチールノーズ付き(商標TY-RAP®) / ポリプロピレン						
61723355	ケーブルタイTY-RAP TY523M-PDT	なし	92.0 x 2.4	2.0 - 16.0	50	100
61723356	ケーブルタイTY-RAP TY525M-PDT	なし	186.0 x 4.8	3.5 - 45.0	130	100
61723357	ケーブルタイTY-RAP TY528M-PDT	なし	360.0 x 4.8	3.5 - 102.0	130	100
61723358	ケーブルタイTY-RAP TY527M-PDT	なし	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	270	100

TY-RAP®はABBの登録商標です。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- ・ 検知可能ケーブルタイ マウント (1052ページ参照)